
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



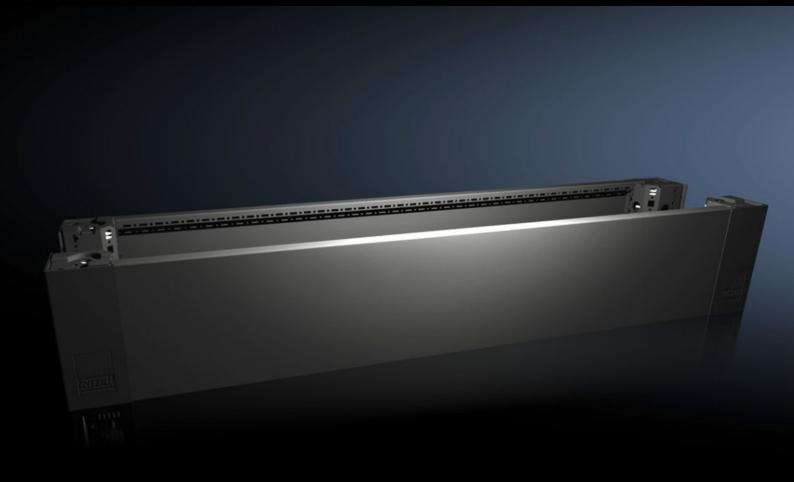

VX 8620.025

ベース コーナーピース、前後に ベース トリムパネル付き、200 mm

State: 2025/10/23 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 8620.025 - ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、200 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、TS IT、TP、PC、IW 用

連結型エンクロージャーシステムに対してセルフポジショニングを促す成形部付き、ベース コーナーピース。用途に応じ、ベーストリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ固定部へのアクセスを容易にし、コーナーカバーと連結部カバーで閉じることが可能。

Features

品番	VX 8620.025
製品説明	連結型エンクロージャーシステムに対してセルフポジショニングを 促す成形部付き、ベース コーナーピース。用途に応じ、ベース ト リムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内 の大きな開口部は、ねじ固定部へのアクセスを容易にし、コーナー カバーと連結部カバーで閉じることが可能。
材質	ベース コーナーピース:鋼板 ベース トリムパネル、前後:鋼板 コーナーおよび連結部カバープラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	4 x ベース コーナーピース、高さ 200 mm 4 x コーナーカバー 1 x 連結部カバー 1 x ベーストリムパネル、前後用、200 mm 2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm 取り付け部品を含む

© Rittal 2025 2

Features

注記:	ベース トリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に 使用します
寸法:	高さ: 200 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX 幅: = 1,200 mm
質量/パック	11 kg
1パック	2個
純質量	10.8
総質量	10.97
関税率番号	94039910
EAN	4028177922143
E-Number Sweden	E3465058
ECLASS 8.0	27182003

Approvals

Approvals UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3