


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

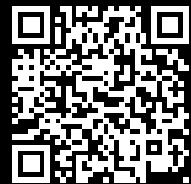

VX 8620.025

ベースコーナーピース、前後に
ベーストリムパネル付き、200 mm

State: 2026/02/01 (Source: [ittel.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8620.025 - ベース コーナーピース、前後にベース ト リムパネル付き、200 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、 TS IT、TP、PC、IW 用

連結型エンクロージャーシステムに対してセルフポジショニングを促す成形部付き、ベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ固定部へのアクセスを容易にし、コーナーカバーと連結部カバーで閉じることが可能。

Features

品番	VX 8620.025
製品説明	連結型エンクロージャーシステムに対してセルフポジショニングを促す成形部付き、ベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ固定部へのアクセスを容易にし、コーナーカバーと連結部カバーで閉じることが可能。
材質	ベース コーナーピース：鋼板 ベース トリムパネル、前後：鋼板 コーナーおよび連結部カバープラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	4 x ベース コーナーピース、高さ 200 mm 4 x コーナーカバー 1 x 連結部カバー 1 x ベーストリムパネル、前後用、200 mm 2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm 取り付け部品を含む

Features

注記：	ベーストリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に使用します
寸法：	高さ: 200 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX 幅: = 1,200 mm
質量/パック	11 kg
1パック	2 個
純質量	10.8
総質量	10.97
関税率番号	94039910
EAN	4028177922143
E-Number Sweden	E3465058
ECLASS 8.0	27182003

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------