
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



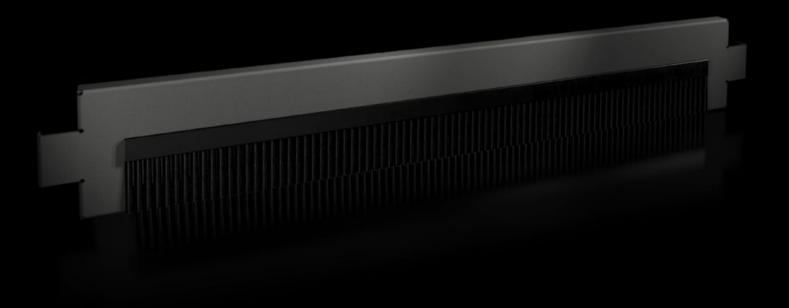

VX 8620.093 ブラシストリップ付きベースサイド 部

State: 2025/11/09 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 8620.093 - ブラシストリップ付きベースサイド部 VX ベースシステム用

高さ 100 mm のベーストリムパネルは、幅方向あるいは奥行き方向のベース内へのケーブルの引き込みに使用されます。トリムパネルは高さ 200 mm のベースにも使用することができ、他の高さ 100 mm トリムパネルとコンビで使用することもできます。

Features

品番	VX 8620.093
製品説明	ベースへのケーブルの引き込みに。ベース高さ 200 mm の場合は、 1 枚または 2 枚のブラシストリップ付きトリムパネルを使用できます。VX ベースシステムは完全な対称構造になっているため、ブラシストリップ付きトリムパネルを前面、後面または側面へ取り付けることができます。
材質	ベースサイド部:鋼板製 ブラシストリップ:プラスチック、自己消炎性
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
寸法:	高さ: 100 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX TX CableNet 適用幅/奥行: 800 mm
型式等級、UL 50E に準拠	Type 1, 12
質量/パック	1.76 kg
1パック	2個
純質量	1.6

© Rittal 2025

2

Features

総質量	1.71
関税率番号	94039910
EAN	4028177922464
E-Number Sweden	E3465076
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Approvals

Approvals UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025