


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

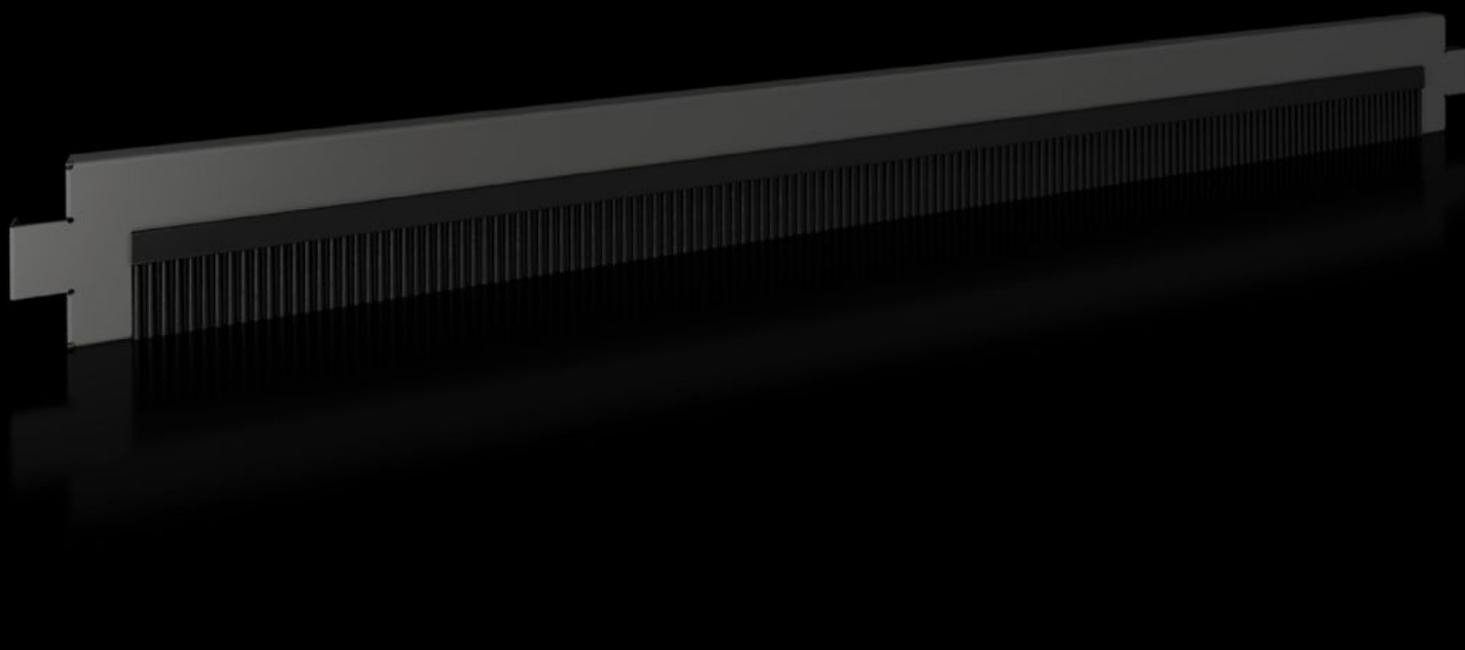

## VX 8620.095

# ブラシストリップ付きベースサイド 部

State: 2026/03/12 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8620.095 - ブラシストリップ付きベースサイド部 VX ベースシステム用

高さ 100 mm のベーストリムパネルは、幅方向あるいは奥行き方向のベース内へのケーブルの引き込みに使用されます。トリムパネルは高さ 200 mm のベースにも使用することができ、他の高さ 100 mm トリムパネルとコンビで使用することもできます。

## Features

|                 |   |
|-----------------|---|
| 品番              | VX 8620.095   |
| 製品説明            | ベースへのケーブルの引き込みに。ベース高さ 200 mm の場合は、1 枚または 2 枚のブラシストリップ付きトリムパネルを使用できます。VX ベースシステムは完全な対称構造になっているため、ブラシストリップ付きトリムパネルを前面、後面または側面へ取り付けることができます。 |
| 材質              | ベースサイド部：鋼板製<br>ブラシストリップ：プラスチック、自己消炎性  |
| 塗装色             | RAL 9005  |
| 同梱品             | 取り付け部品を含む   |
| 寸法：             | 高さ: 100 mm  |
| 適用              | 幅/奥行き: 1,200 mm   |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | Type 1, 12  |
| 質量/パック          | 2.8 kg  |
| 1パック            | 2 個   |
| 純質量             | 2.5 kg  |
| 総質量             | 2.8 kg  |

# Features

---

|            |   |
|------------|---|
| 関税率番号      | 94039910                                |
| ETIM 9     | EC000721                                |
| ECLASS 8.0 | 27182003                                |
| 製品説明       | VX ベース トリムパネル、ブラシストリップ付き、幅/奥行 1200 mm 用 |

# Approvals

---

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|