


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

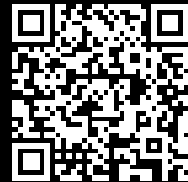

VX 8640.002

ベース コーナーピース、前後に
ベース トリムパネル付き、100 mm

State: 2026/04/04 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8640.002 - ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、100 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、TS IT、TP、PC、IW 用

エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付き高耐荷重のベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ留め箇所へのアクセスを容易にし、プラスチック製のコーナーカバーと連結部カバーで閉じることができます。

Features

| | |
|------|--|
| 品番 | VX 8640.002 |
| 製品説明 | エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付き高耐荷重のベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ留め箇所へのアクセスを容易にし、プラスチック製のコーナーカバーと連結部カバーで閉じることができます。 |
| 材質 | ベース コーナーピース：鋼板 ベース トリムパネル、前後：鋼板 コーナーおよび連結部カバープラスチック |
| 塗装色 | RAL 9005 |
| 同梱品 | 4 x ベース コーナーピース、高さ 100 mm 4 x コーナーカバー 1 x 連結部カバー 2 x ベース トリムパネル、前後、高さ100 mm 取り付け部品を含む |
| 注記： | ベース トリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に使用します |

Features

| | |
|-----------------|--|
| 寸法： | 高さ: 100 mm |
| 適用 | エンクロージャータイプ: VX VX IT VX SE TE TS TS IT TX CableNet 幅: = 600 mm |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1 Type 12 |
| 質量/パック | 4.42 kg |
| 1パック | 2 個 |
| 純質量 | 4.02 kg |
| 総質量 | 4.42 kg |
| 関税率番号 | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| 製品説明 | VX ベース コーナーピース、前後ベース トリムパネル付き、鋼板製、高さ: 100 mm、幅: 600 mm |

Approvals

| | |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|