
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



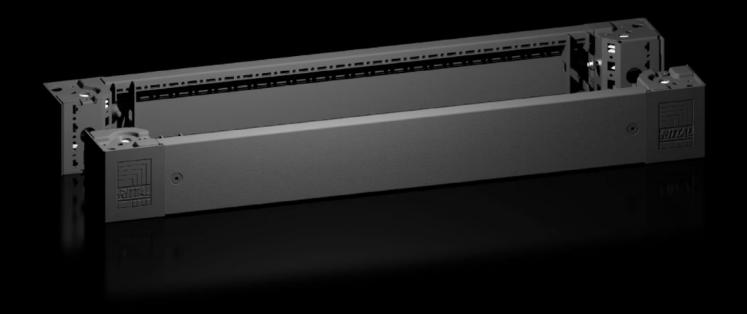

VX 8640.005

ベース コーナーピース、前後に ベース トリムパネル付き、100 mm

State: 2025/12/02 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 8640.005 - ベース コーナーピース、前後にベースト リムパネル付き、100 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、 TS IT、TP、PC、IW 用

エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付き高耐荷重のベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ留め箇所へのアクセスを容易にし、プラスチック製のコーナーカバーと連結部カバーで閉じることができます。

Features

品番	VX 8640.005
製品説明	エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付 き高耐荷重のベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリム
	パネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大
	きな開口部は、ねじ留め箇所へのアクセスを容易にし、プラスチッ
	ク製のコーナーカバーと連結部カバーで閉じることができます。
材質	ベース コーナーピース:鋼板
	ベース トリムパネル、前後:鋼板
	コーナーおよび連結部カバープラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	4 x ベース コーナーピース、高さ 100 mm
	4 x コーナーカバー
	1 x 連結部カバー
	2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm
	取り付け部品を含む
注記:	ベース トリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるた
	め、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に
	使用します

© Rittal 2025

Features

寸法:	高さ: 100 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX
	VX IT
	VX SE
	TS IT
	TX CableNet
	幅: = 1,000 mm
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1
	Type 12
質量/パック	5.94 kg
1パック	2.個
純質量	5.5
総質量	5.94
関税率番号	94039910
EAN	4028177958784
E-Number Sweden	E3465365
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Approvals

Approvals UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3