


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

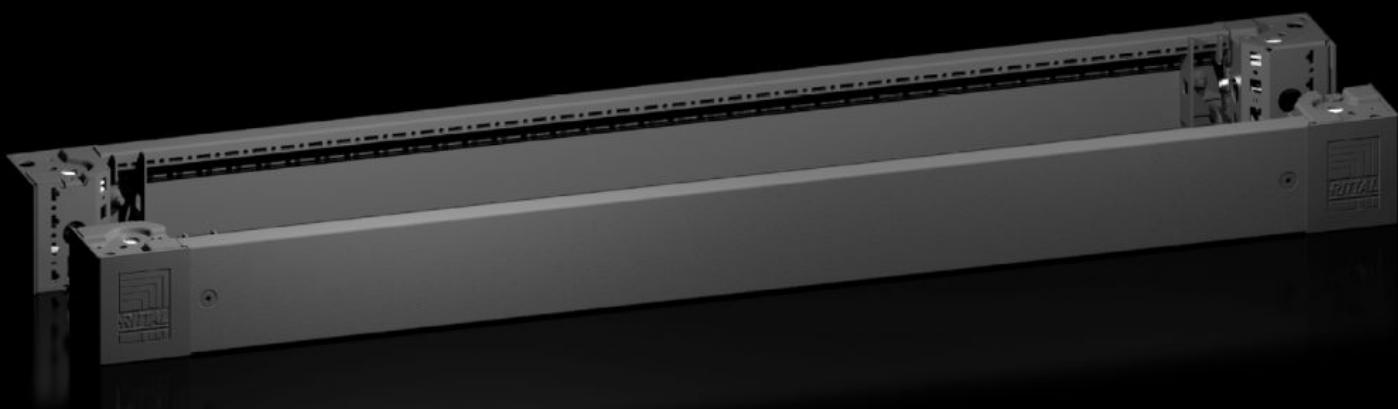

VX 8640.007

ベースコーナーピース、前後に
ベーストリムパネル付き、100 mm

State: 2026/02/01 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8640.007 - ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、100 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、TS IT、TP、PC、IW 用

エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付き高耐荷重のベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ留め箇所へのアクセスを容易にし、プラスチック製のコーナーカバーと連結部カバーで閉じることができます。

Features

品番	VX 8640.007
製品説明	エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付き高耐荷重のベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ留め箇所へのアクセスを容易にし、プラスチック製のコーナーカバーと連結部カバーで閉じることができます。
材質	ベース コーナーピース：鋼板 ベース トリムパネル、前後：鋼板 コーナーおよび連結部カバープラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	4 x ベース コーナーピース、高さ 100 mm 4 x コーナーカバー 1 x 連結部カバー 2 x ベース トリムパネル、前後、高さ 100 mm 取り付け部品を含む
注記：	ベース トリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に使用します

Features

寸法 :	高さ: 100 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX VX IT VX SE TS IT TX CableNet 幅: = 1,200 mm
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
質量/パック	7.02 kg
1パック	2 個
純質量	6.5
総質量	6.7
関税率番号	94039910
EAN	4028177958807
E-Number Sweden	E3465366
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------