
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



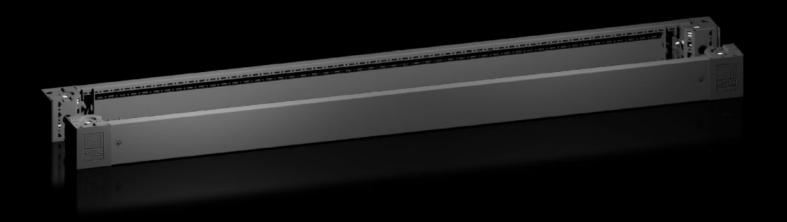

VX 8640.008

ベース コーナーピース、前後に ベース トリムパネル付き、100 mm

State: 2025/12/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 8640.008 - ベース コーナーピース、前後にベースト リムパネル付き、100 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、 TS IT、TP、PC、IW 用

エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付き高耐荷重のベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ留め箇所へのアクセスを容易にし、プラスチック製のコーナーカバーと連結部カバーで閉じることができます。

Features

| 品番 | VX 8640.008 |
|------|---------------------------------|
| 製品説明 | エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付 |
| | き高耐荷重のベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリム |
| | パネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大 |
| | きな開口部は、ねじ留め箇所へのアクセスを容易にし、プラスチッ |
| | ク製のコーナーカバーと連結部カバーで閉じることができます。 |
| 材質 | ベース コーナーピース:鋼板 |
| | ベース トリムパネル、前後:鋼板 |
| | コーナーおよび連結部カバープラスチック |
| 塗装色 | RAL 9005 |
| 同梱品 | 4 x ベース コーナーピース、高さ 100 mm |
| | 4 x コーナーカバー |
| | 1 x 連結部カバー |
| | 2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm |
| | 取り付け部品を含む |
| 注記: | ベース トリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるた |
| | め、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に |
| | 使用します |
| | |

© Rittal 2025

Features

| 寸法: | 高さ: 100 mm |
|-----------------|-----------------|
| 適用 | エンクロージャータイプ: VX |
| | VX IT |
| | VX SE |
| | TSIT |
| | TX CableNet |
| | 幅: = 1,600 mm |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ1 |
| | Type 12 |
| 質量/パック | 7.8 kg |
| 1パック | 2個 |
| 純質量 | 8.2 |
| 総質量 | 8.26 |
| 関税率番号 | 94039910 |
| EAN | 4028177958814 |
| E-Number Sweden | E3465367 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| | |

Approvals

Approvals UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3