
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



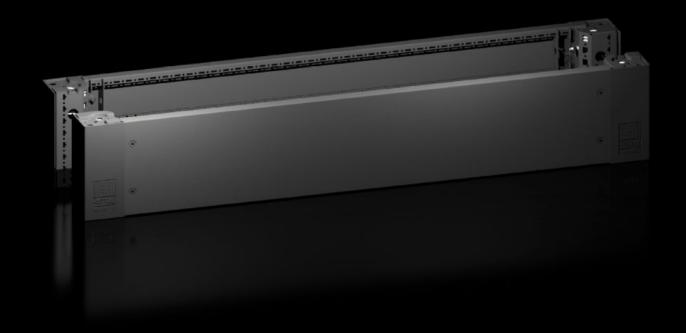

VX 8640.025

ベース コーナーピース、前後に ベース トリムパネル付き、200 mm

State: 2025/12/02 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 8640.025 - ベース コーナーピース、前後にベース トリムパネル付き、200 mm VX、VX IT、VX SE、TE、TS、TS IT、TP、PC、IW 用

エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付き高耐荷重のベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリムパネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大きな開口部は、ねじ留め箇所へのアクセスを容易にし、プラスチック製のコーナーカバーと連結部カバーで閉じることができます。

Features

品番	VX 8640.025
製品説明	エンクロージャーに対してのセルフポジショニングを促す成形部付 き高耐荷重のベース コーナーピース。用途に応じ、ベース トリム
	パネル付きまたは無しで使用可能。ベース コーナーピース内の大
	きな開口部は、ねじ留め箇所へのアクセスを容易にし、プラスチッ
	ク製のコーナーカバーと連結部カバーで閉じることができます。
材質	ベース コーナーピース:鋼板
	ベースサイド部:鋼板製
	コーナーおよび連結部カバープラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	4 x ベース コーナーピース、高さ 200 mm
	4 x コーナーカバー
	1x連結部カバー
	1 x ベーストリムパネル、前後用、200 mm
	2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm
	取り付け部品を含む

© Rittal 2025

Features

注記:	ベース トリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に 使用します
寸法:	高さ: 200 mm
適用	幅: = 1,200 mm
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1 Type 12
質量/パック	12 kg
1パック	2 個
純質量	11.63
総質量	11.63
	94039910
EAN	4028177958890
E-Number Sweden	E3465373
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Approvals

Approvals UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025