


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

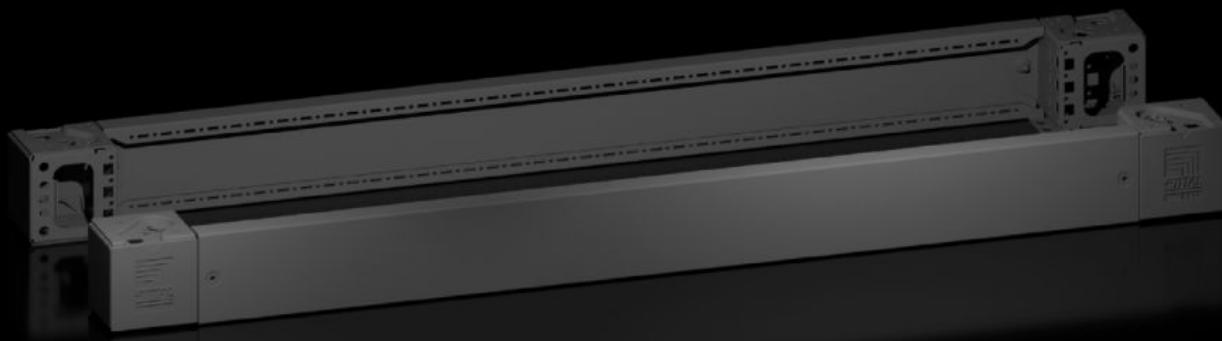

VX 8660.007

ベースコーナーピース、前後に
ベーストリムパネル付き

State: 2026/02/17 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8660.007 - ベースコーナーピース、前後にベーストリムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用

柔軟なケーブル引き込みを可能にするトリムパネルを備えたベースコーナーピース。

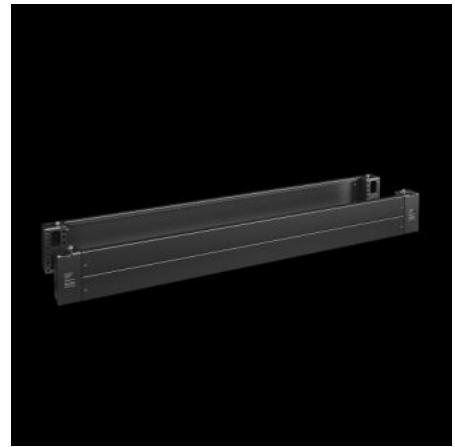

Features

品番	VX 8660.007
メリット	高い信頼性 - ベースの剛性が非常に高い 柔軟性 - VX アクセサリーによる豊富な機器取り付けに利用できる オプション シンプル - 連結部は同一面仕上げ
材質	ベースコーナーピース: 鋼板 ベーストリムパネル、前後: 鋼板 コーナーおよび連結部カバープラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	4 x コーナーカバー 取り付け部品を含む 4 x ベースコーナーピース、高さ 100 mm 2 x ベーストリムパネル、前後、高さ 100 mm

Features

注記：	ベーストリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるため、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に使用します
寸法：	高さ: 100 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX 幅: = 1,200 mm
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
質量/パック	7.01 kg
1パック	2 個
純質量	7 kg
総質量	7.008 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	26.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721

Features

ECLASS 8.0 27182003

製品説明 VX ベース コーナーピース、ベース トリムパネル付き、前後用、高さ 100 mm、適用幅 1200 mm、鋼板製

Approvals

Approvals UL + C-UL - FTTA

Explanations PCF-declaration