
#### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



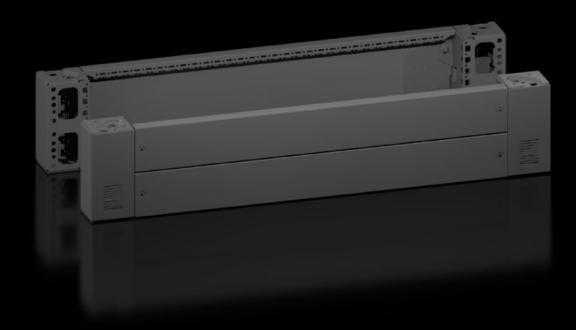

VX 8660.024

ベース コーナーピース、前後に ベース トリムパネル付き

State: 2025/12/16 (Source: rittal.com/jp-ja)



# VX 8660.024 - ベース コーナーピース、前後にベース ト リムパネル付き VX ベースシステム (鋼板製) 用

柔軟なケーブル引き込みを可能にするトリムパネルを備えたベースコーナーピース。







#### **Features**

NW 0000 004
VX 8660.024
高い信頼性 – ベースの剛性が非常に高い
柔軟性 – VX アクセサリーによる豊富な機器取り付けに利用できる
オプション
シンプル - 連結部は同一面仕上げ
ベース コーナーピース:鋼板
ベース トリムパネル、前後:鋼板
コーナーおよび連結部カバープラスチック
RAL 9005
4 x コーナーカバー
取り付け部品を含む
4 x ベース コーナーピース、高さ 200 mm
1 x ベーストリムパネル、前後用、200 mm
2 x ベーストリムパネル、前後、高さ100 mm

© Rittal 2025

#### **Features**

注記:	ベース トリムパネル、側面用。ベースユニットの側面を閉じるた
	め、ベース間の安定性を向上させるため、またはベース内の実装に
	使用します 
寸法:	高さ: 200 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX
	VX IT
	VX SE
	TX CableNet
	TS
	TSIT
	TP
	PC
	IW
	CX
	幅: = 1,000 mm
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ1
	Type 12
質量/パック	10.2 kg
1パック	2個
純質量	10.232
総質量	10.239
PCF/VE (Cradle to Gate)	38.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に
	基づいて概算されます
関税率番号	94039910
EAN	4028177978157
ETIM 9	EC000721

© Rittal 2025

### **Features**

ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

## **Approvals**

Approvals	UL + C-UL - FTTA
Explanations	PCF-declaration

© Rittal 2025