


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

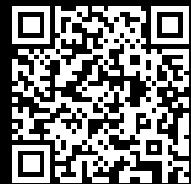

TS 8701.040

ベースサイド部、100 mm

State: 2026/01/20 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8701.040 - ベースサイド部、100 mm ステンレス製、 ベースエレメント 前後用

ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。連結したベースエレメントの安定に、ベースサイド部を90°回転させて取り付けることも可能です。

Features

品番	TS 8701.040
製品説明	ベースエレメント間に取り付けます。高さ200 mmのベースには、100 mmのサイド部を2枚使用することもできます。
材質	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面	ヘアライン仕上げ、粒度400番
同梱品	2 x ベースサイド部 取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	連結するベースエレメントのぐらつきを避けるために、ベースサイド部(高さ100mm)を90°回転させて取り付けることもできます。ここでベース連結ブラケットが必要となります。
寸法：	高さ: 100 mm
適用	エンクロージャータイプ: TS: = 400 mm
1パック	2 個
純質量	1.4
総質量	1.68
関税率番号	94039910
EAN	4028177300088

Features

ETIM 9 EC000721

ECLASS 8.0 27182003