

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.510 ケーブルダクト

State: 2026/01/24 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.510 - ケーブルダクト TS垂直フレーム用

連結されているエンクロージャーの連結部の垂直フレーム取り付けます。

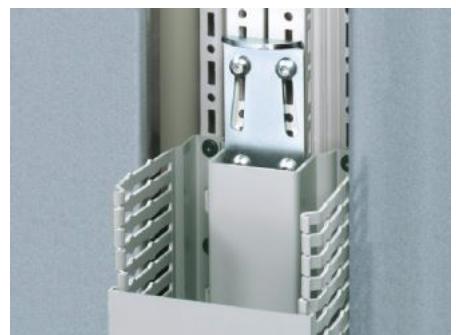

Features

品番	TS 8800.510
仕様	幅 100 mm、2つの連結済みエンクロージャーフレームの連結部への取り付けに。
メリット	ケーブルダクトの固定箇所は、TS システム穴に合わせてあります。DINダクトの場合に必要となる、時間を費やす穴あけ作業は、無くなります。 メンバーの折り取り部は、マウンティングプレート用ケーブルダクトとの組み合わせを考慮した作りになっています。 マウンティングプレートの高さにある追加のメンバー折り取り部は、直接的なケーブルダクトへの配線を可能にします。
材質	硬化プラスチックPVC 難燃性、自己消炎性
塗装色	RAL 7030 近似色
同梱品	カバー付きケーブルダクト
Bar width	5.5 mm

Features

Slot width	4.5 mm
注記：	他のサイズのエンクロージャー用に短くすることができます。
寸法：	幅: 100 mm 高さ: 1,800 mm 奥行: 80 mm
適用	エンクロージャータイプ: TS VX SE PC IW 高さ: ≤ 2,000 mm
動作温度範囲	60 °C
1パック	4 個
純質量	8.996
総質量	9.47
関税率番号	39259020
EAN	4028177233645
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

Approvals

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------