


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

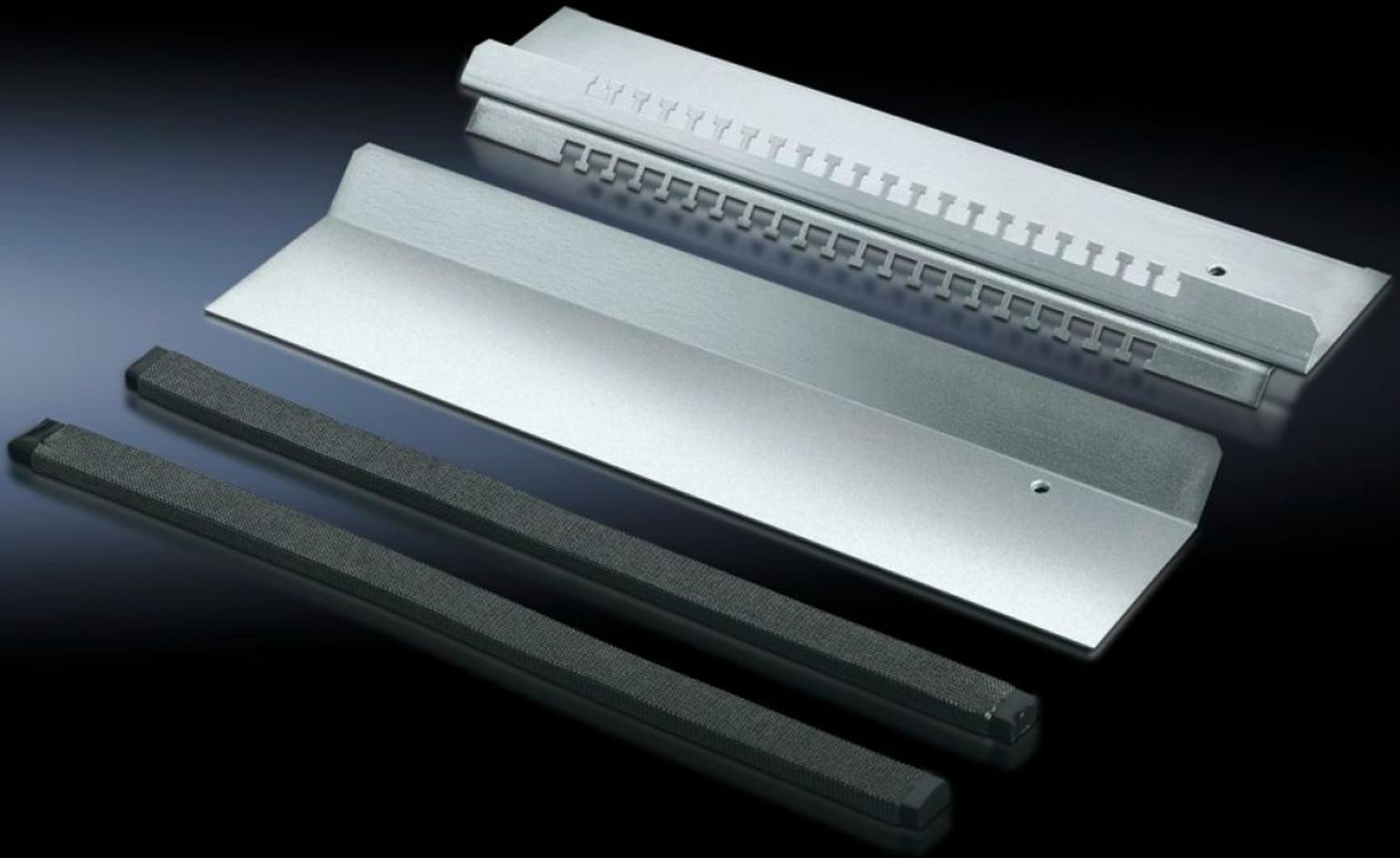

TS 8800.620

EMC グランドプレート

State: 2026/05/22 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.620 - EMC グランドプレート

連続したグランドプレートに結合されている、直径が最大20 mmである、シールドされたケーブル用。

Features

品番	TS 8800.620
製品説明	最大直径 20 mmのシールドケーブル用。EMC 対応接触部とケーブルホルダーのコンビネーションは、ケーブルシールド部とグランドプレート間の低抵抗コンタクトを実現します。奥行き 400、500、600、800 mm のすべてのエンクロージャーで、標準装備のグランドプレートと組み合わせて使用できます。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	ハンマーヘッド形状のパンチングが施してあるケーブル固定バースライド式グランドプレート 1枚 EMC パッキン 2個
品番について	エンクロージャーの片側にのみ使用できます
適用	エンクロージャータイプ: TS 幅: = 1,200 mm
注記:	規格に準拠した IP 保護等級には対応できません
1パック	1 個
純質量	1.825 kg
総質量	2.025 kg
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC002620

Features

ECLASS 8.0

27189261

製品説明

TS EMC グランドプレート、幅: 1200 mm