
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.



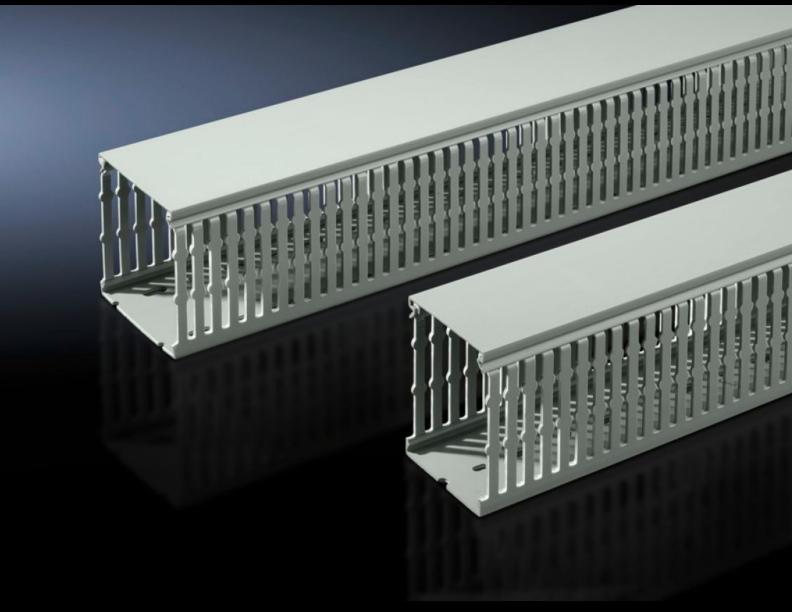

TS 8800.753 ケーブルダクト

State: 2025/11/17 (Source: rittal.com/jp-ja)



TS 8800.753 - ケーブルダクト

DIN 特殊穴付き。エンクロージャーフレームへ直接、あるいはマウンティングプレートのような 平面への取り付け用。ブリッジおよびケーブルダクト底部の切断位置。





Features

品番	TS 8800.753
仕様	マウンティングプレート用 VX システム穴への取り付け
	V
製品説明	DIN 特殊穴付き。エンクロージャーフレームへ直接、あるいはマウンティングプレートのような平面への取り付け用。ブリッジおよびケーブルダクト底部の切断位置。
材質	硬化プラスチックPVC 難燃性、自己消炎性 温度耐性 +60 ℃ まで
塗装色	RAL 7030 近似色
同梱品	カバー付きケーブルダクト
Bar width	5.5 mm
Slot width	4.5 mm

© Rittal 2025

Features

取り付け方法	DIN 特殊穴付き。エンクロージャーフレームへ直接、あるいはマウンティングプレートのような平面への取り付け用マウンティングプレートを後方のエンクロージャーフレームと面ーの位置 (取り付け位置 ±0 mm) に取り付けた場合、水平方向に取り付けられたケーブルダクトとエンクロージャーフレーム上のケーブルダクトの表面がそろいます
注記:	その他のサイズ用に短くすることができます。
寸法:	幅: 80 mm 奥行: 80 mm 長さ: 2,000 mm
1パック	12 個
純質量	17.88
総質量	18.72
関税率番号	39259020
EAN	4028177445475
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3