


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

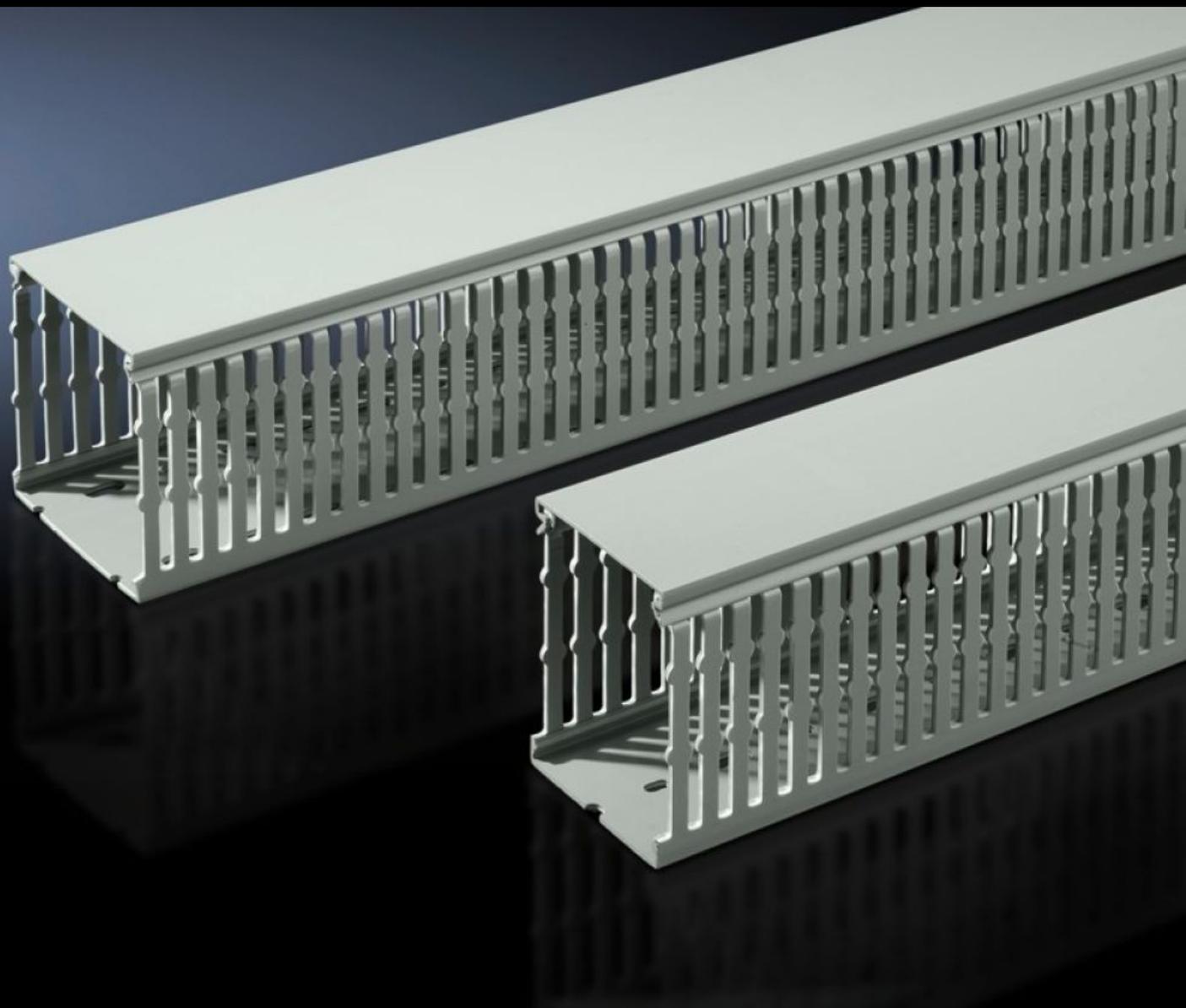

# TS 8800.754 ケーブルダクト

State: 2026/02/28 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.754 - ケーブルダクト

DIN 特殊穴付き。エンクロージャーフレームへ直接、あるいはマウンティングプレートのような平面への取り付け用。ブリッジおよびケーブルダクト底部の切断位置。

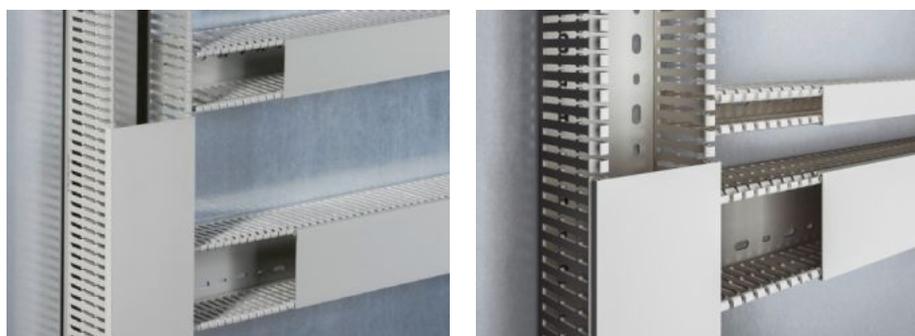

## Features

|            |   |
|------------|---|
| 品番         | TS 8800.754   |
| 仕様         | マウンティングプレート用<br>VX システム穴への取り付け  |
| 製品説明       | DIN 特殊穴付き。エンクロージャーフレームへ直接、あるいはマウンティングプレートのような平面への取り付け用。ブリッジおよびケーブルダクト底部の切断位置。 |
| 材質         | 硬化プラスチックPVC<br>難燃性、自己消炎性<br>温度耐性 +60 °C まで                                    |
| 塗装色        | RAL 7030 近似色  |
| 同梱品        | カバー付きケーブルダクト  |
| Bar width  | 5.5 mm  |
| Slot width | 4.5 mm  |

# Features

---

|            |  |
|------------|--|
| 取り付け方法     | DIN 特殊穴付き。エンクロージャーフレームへ直接、あるいはマウンティングプレートのような平面への取り付け用<br>マウンティングプレートを後方のエンクロージャーフレームと面一の位置 (取り付け位置 $\pm 0$ mm) に取り付けられた場合、水平方向に取り付けられたケーブルダクトとエンクロージャーフレーム上のケーブルダクトの表面がそろいます<br>エンクロージャー連結部の垂直フレーム上に取り付けるための 100 mm ケーブルダクト |
| 注記：        | その他のサイズ用に短くすることができます。  |
| 寸法：        | 幅: 100 mm<br>奥行: 80 mm<br>長さ: 2,000 mm   |
| 1パック       | 12 個   |
| 純質量        | 21.96 kg   |
| 総質量        | 23.58 kg   |
| 関税率番号      | 39259020   |
| ETIM 9     | EC000012   |
| ECLASS 8.0 | 27400703   |
| 製品説明       | TS ケーブルダクト、マウンティングプレート用、WHD:<br>100x2000x80 mm   |

# Approvals

---

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Explanations | CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書 |
|--------------|----------------------|