
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



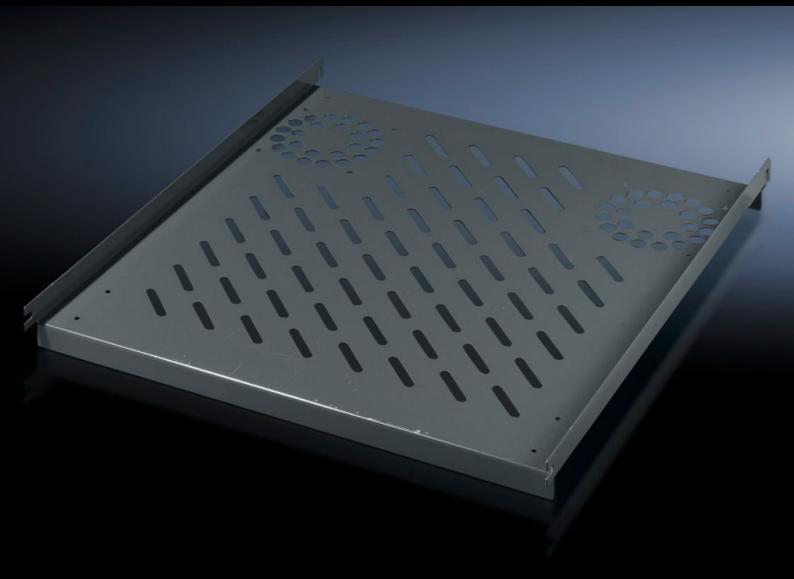

# PC 8800.910 ユニットテーブル、固定式

State: 2025/11/12 (Source: rittal.com/jp-ja)



# PC 8800.910 - ユニットテーブル、固定式 TS、VX SE、 PC、IW 用、ファン増設キット取り付け可能

エンクロージャーの垂直フレームに直接取り付けます。4つのねじに合わせて固定するだけで取り付けできます。

#### **Features**

品番	PC 8800.910
製品説明	4つのねじに合わせて固定するだけで取り付けできます。
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7015
同梱品	取り付け部品を含む
取り付け方法	TS、VX SE エンクロージャーの垂直フレームに
耐荷重	40 kg (平面静荷重)
注記:	マウンティングプレートなしのエンクロージャー用
設置スペース	幅: 507 mm
	奥行: 750 mm
適用	エンクロージャータイプ: TS
	VX SE
	PC
	IW
	幅: = 600 mm
	奥行: = 800 mm
1パック	1 個
純質量	5.24

© Rittal 2025

### **Features**

総質量	5.516
PCF/VE (Cradle to Gate)	22.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	94039910
EAN	4028177266919
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025

3