


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

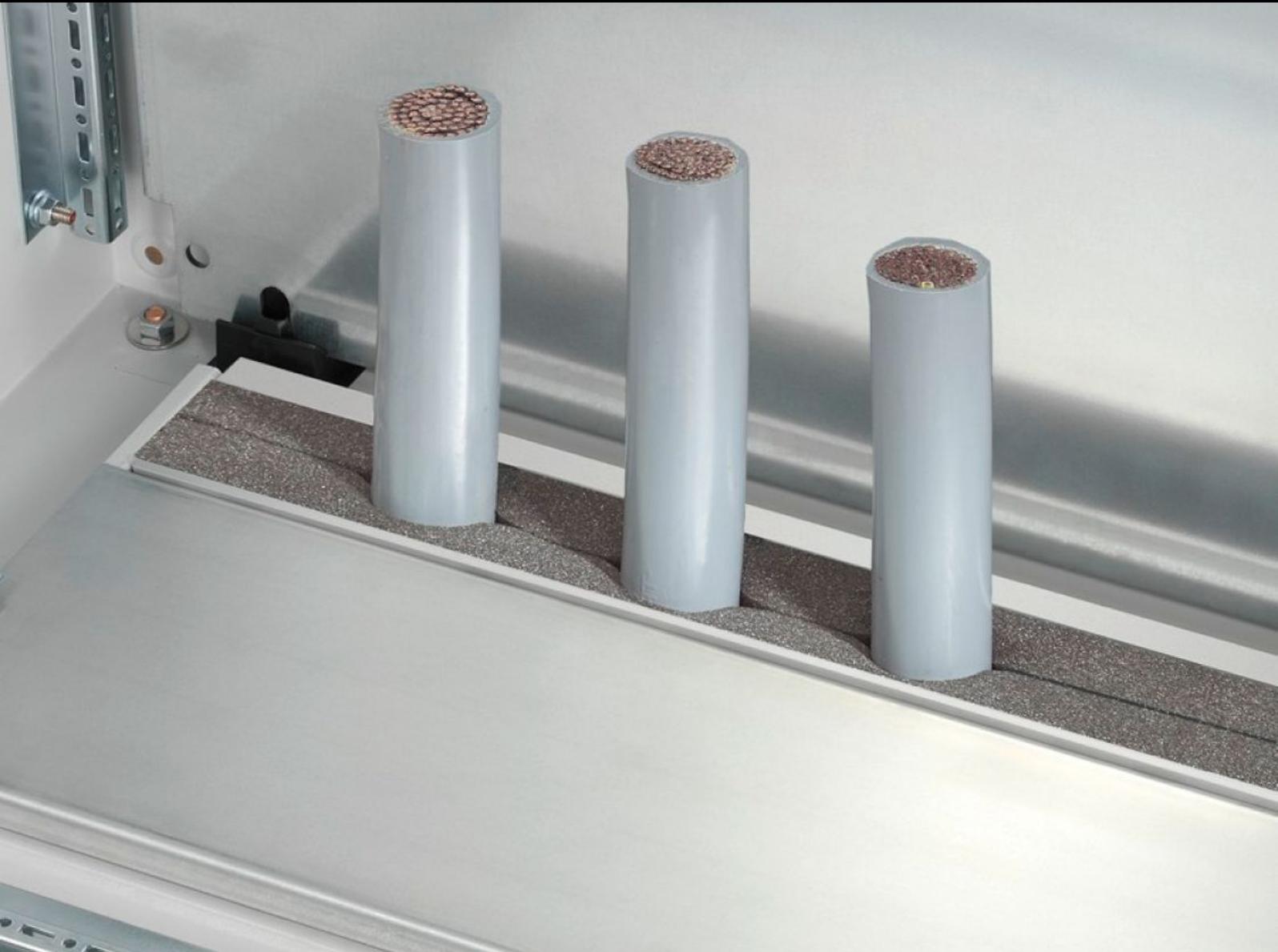

**TS 8802.085**

**ケーブル引き込み用フレーム、リア**

State: 2026/04/20 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8802.085 - ケーブル引き込み用フレーム、リア TS、TP用

床の開口部に直接差し込む。

## Features

品番	TS 8802.085
製品説明	ボトム開口部のケーブル引き込み部のシーリングに使用します。
メリット	断面サイズが同じケーブルへの使用に特に適しています。 マウンティングプレートをいちばん後ろの取り付けポジションに取り付けた場合は、ケーブルを大きく曲げることなく、直接引き込むことが可能になります。
仕様	フォームラバーケーブルシール：断面：30 x 25 mm
用途	ボトム開口部/ボトムトレイおよびグランドプレートに直接留めま す。
材質	アルミニウム押出成形プロファイル フォームラバーケーブルシール：ポリウレタンフォーム
同梱品	差し込みプロファイル、フォームラバーケーブルシールを含む
注記：	幅が 800 mm 以内のエンクロージャーの場合は、ボトム開口部 1 箇所につき 2個で足り ます エンクロージャー幅が 1000 mm 以上になると、ボトム開口部は 2 箇所になります。エンクロージャー 1台に 4つ取り付けることができます。
適用	エンクロージャータイプ: TS: = 800 mm エンクロージャータイプ: TP
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55 (適切な取り付けがされている場合)

# Features

1パック	2個
純質量	0.26 kg
総質量	0.32 kg
関税率番号	76042990
ETIM 9	EC002624
ECLASS 8.0	27189265
製品説明	TS ケーブル引き込み用フレーム、リア、TS、VX SE、TP 用、適用幅：800 mm