


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

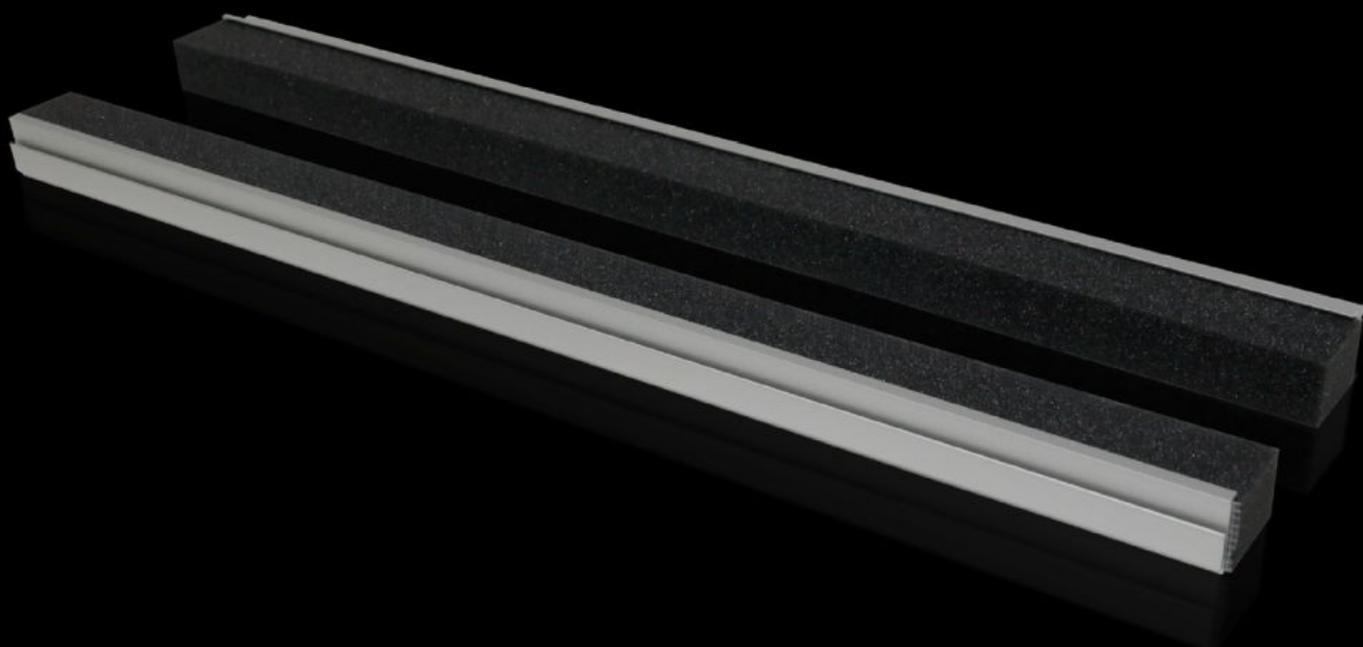

TS 8802.125

ケーブル引き込み用フレーム、リア

State: 2026/03/01 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8802.125 - ケーブル引き込み用フレーム、リア TS、TP用

床の開口部に直接差し込む。

Features

品番	TS 8802.125
製品説明	ボトム開口部のケーブル引き込み部のシーリングに使用します。
メリット	断面サイズが同じケーブルへの使用に特に適しています。 マウンティングプレートをいちばん後ろの取り付けポジションに取り付けた場合は、ケーブルを大きく曲げることなく、直接引き込むことが可能になります。
仕様	フォームラバーケーブルシール：断面：30 x 25 mm
用途	ボトム開口部/ボトムトレイおよびグラウンドプレートに直接留めま す。
材質	アルミニウム押出成形プロファイル フォームラバーケーブルシール：ポリウレタンフォーム
同梱品	差し込みプロファイル、フォームラバー ケーブルシールを含む
注記：	幅が 800 mm 以内のエンクロージャーの場合は、ボトム開口部 1 箇所につき 2個で足り ます エンクロージャー幅が 1000 mm 以上になると、ボトム開口部は 2 箇所になります。エンクロージャー 1台に 4つ取り付けることができます。
適用	エンクロージャータイプ: TS: = 1,200 mm エンクロージャータイプ: TP
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55 (適切な取り付けがされている場合)

Features

1パック	4 個
純質量	0.384 kg
総質量	0.433 kg
関税率番号	76042990
ETIM 9	EC002624
ECLASS 8.0	27189265
製品説明	TS ケーブル引き込み用フレーム、リア、TS、VX SE、TP 用、適用幅：1200 mm