Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






AX 9203.100 Ex ボックス

State: 2025/12/15 (Source: rittal.com/jp-ja)



AX 9203.100 - Ex ボックス AX プラスチック製、ヒンジ式ドア付き空ハウジング

ヒンジ式ドア付き Ex ボックス、プラスチック製

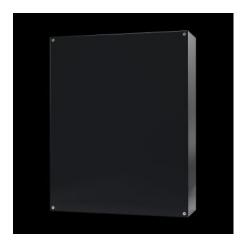





Features

塗装色 	RAL 9011
	マウンティングプレート:鋼板製、亜鉛メッキ
	10⊠ Ω 周囲にシリコンパッキンを貼付け
	ドア:グラスファイバー強化型不飽和ポリエステル、表面抵抗:<
	面抵抗:<10⊠Ω
 材質	エンクロージャー: グラスファイバー強化不飽和ポリエステル、表
	器保護 (Ex e)、ハウジングによる機器保護 (Ex tB)
	爆発保護等級 EN 60 079 に準拠:安全性のレベルアップによる機
	れる可能性があります。
	記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限さ
	周囲温度範囲:-40 °C ~ +70 °C
用途	ゾーン1および2、または21および22 (2014/34/EU準拠)
仕様	Ex ボックス
品番	AX 9203.100

© Rittal 2025

Features

同梱品	エンクロージャー
	ドア
	マウンティングプレート
寸法:	幅: 300 mm
	高さ: 400 mm
	奥行: 200 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	205 mm x 325 mm
材料 (マウンティングプレート)	2.5 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	Yes
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	Yes
ロック	ロックの数: 2
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 65
Protection category NEMA	タイプ 1
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
IKコード	IK09
動作温度範囲	-40 °C70 °C
使用温度	記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限さ
	れる可能性があります。
1パック	1個
純質量	7.1
総質量	7.26

© Rittal 2025

Features

関税率番号	94037000
EAN	4028177952072
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Approvals

Approvals	ATEX
	ATEX QA
	IECEx
	IECEx QAR
	UR + C-UR (recognized)
Explanations	Attestation of Conformity

© Rittal 2025 4