

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9205.100

Ex ボックス

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 9205.100 - Ex ボックス AX プラスチック製、ヒンジ式 ドア付き空ハウジング

ヒンジ式ドア付き Ex ボックス、プラスチック製

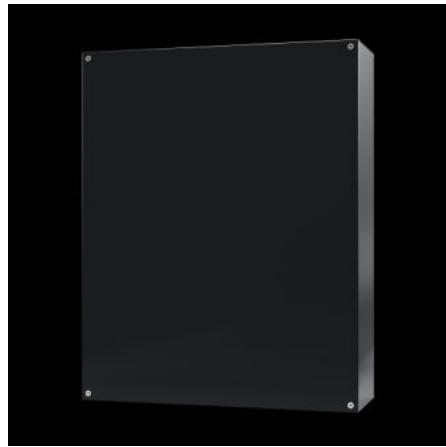

Features

品番	AX 9205.100
仕様	Ex ボックス
用途	<p>ゾーン1および2、または21および22 (2014/34/EU準拠)</p> <p>周囲温度範囲 : -40 °C ~ +70 °C</p> <p>記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。</p> <p>爆発保護等級 EN 60 079 に準拠 : 安全性のレベルアップによる機器保護 (Ex e)、ハウジングによる機器保護 (Ex tB)</p>
材質	<p>エンクロージャー : ガラスファイバー強化不飽和ポリエステル、表面抵抗 : < 10 \boxtimes Ω</p> <p>ドア : ガラスファイバー強化型不飽和ポリエステル、表面抵抗 : < 10 \boxtimes Ω 周囲にシリコンパッキンを貼付け</p> <p>マウンティングプレート : 鋼板製、亜鉛メッキ</p>
塗装色	RAL 9011

Features

同梱品	エンクロージャー ドア マウンティングプレート
寸法：	幅: 400 mm 高さ: 600 mm 奥行: 200 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x 高さ)	305 mm x 525 mm
材料 (マウンティングプレート)	3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	Yes
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	Yes
ロック	ロックの数: 2
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 65
Protection category NEMA	タイプ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
IKコード	IK09
動作温度範囲	-40 °C...70 °C
使用温度	記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
1パック	1 個
純質量	12
総質量	12.7

Features

関税率番号 94037000

EAN 4028177952096

ETIM 9 EC002503

ECLASS 8.0 27180502

Approvals

Approvals ATEX
ATEX QA
IECEx
IECEx QAR
UR + C-UR (recognized)

Explanations Attestation of Conformity