


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

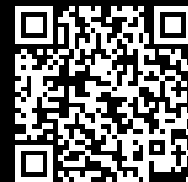

## AX 9207.100

## Ex ボックス

State: 2026/04/18 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 9207.100 - Ex ボックス AX プラスチック製、ヒンジ式 ドア付き空ハウジング

ヒンジ式ドア付き Ex ボックス、プラスチック製



## Features

品番	AX 9207.100
仕様	Ex ボックス
用途	ゾーン1および2、または21および22 (2014/34/EU準拠) 周囲温度範囲：-40 °C ~ +70 °C 記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。 爆発保護等級 EN 60 079 に準拠：安全性のレベルアップによる機器保護 (Ex e)、ハウジングによる機器保護 (Ex tB)
材質	エンクロージャー：ガラスファイバー強化不飽和ポリエステル、表面抵抗：<math>< 10^9 \Omega</math> ドア：ガラスファイバー強化型不飽和ポリエステル、表面抵抗：<math>< 10^9 \Omega</math> 周囲にシリコンパッキンを貼付け マウンティングプレート：鋼板製、亜鉛メッキ
塗装色	RAL 9011

# Features

同梱品	エンクロージャー ドア マウンティングプレート
寸法：	幅: 500 mm 高さ: 500 mm 奥行: 300 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	405 mm x 425 mm
材料 (マウンティングプレート)	3 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	Yes
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	Yes
ロック	ロックの数: 2
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 65
Protection category NEMA	タイプ 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12
IKコード	IK09
動作温度範囲	-40 °C...70 °C
使用温度	記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
1パック	1 個
純質量	14 kg
総質量	14.84 kg

# Features

---

関税率番号	94037000
-------	----------

---

ETIM 9	EC002503
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27180502
------------	----------

---

製品説明	AX Ex enclosure, WHD: 500x500x300 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door
------	--

# Approvals

---

Approvals	ATEX ATEX QA IECEX IECEX QAR UR + C-UR (recognized)
-----------	---

---

Explanations	Attestation of Conformity
--------------	---------------------------