

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.400 OMアダプター

State: 2026/01/28 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.400 - OMアダプター 接続ケーブル付き

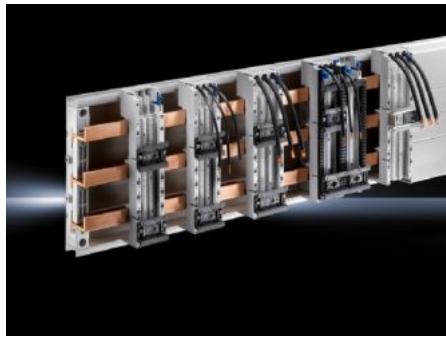

Features

品番	SV 9340.400
仕様	電源接続ケーブル付き
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	シャーシRAL 7035
接続ケーブル (AWG)	AWG 12
定格電流 最大	25 A
定格電圧	690 V、三相
電気的数値 UL (SCCR)	30 kA - 600 V、ヒューズ クラス K5 最大 60 A、JDDZ / 7 50 kA - 600 V、ヒューズ クラス K5 最大 35 A、JDDZ / 7 65 kA - 600 V、ヒューズ クラス J 最大 30 A、JDDZ / 7 65 kA - 600 V、ヒューズ クラス K5 最大 30 A、JDDZ / 7 50 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 27 A、NKJH/7 65 kA - 480 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 32 A、NKJH/7
適用バスバージョン間隔	60 mm
接続ケーブル長さ	130 mm

Features

マウントレールタイプ	サポートフレーム、1 x TS 45D、2 x TS 45D-V
注記：	記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります
極数	3 極
寸法：	幅: 90 mm 高さ: 208 mm
マウントレール、数/高さ	3 / 10 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
サポートフレーム (幅 x 高さ)	45 mm x 170 mm
取得認証	UL
1パック	1 個
純質量	0.47
総質量	0.473
銅の含有量 (kg / 個)	0.036
関税率番号	85369095
EAN	4028177673830
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Approvals

Approvals	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書