


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.560 OMアダプター

State: 2026/02/03 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

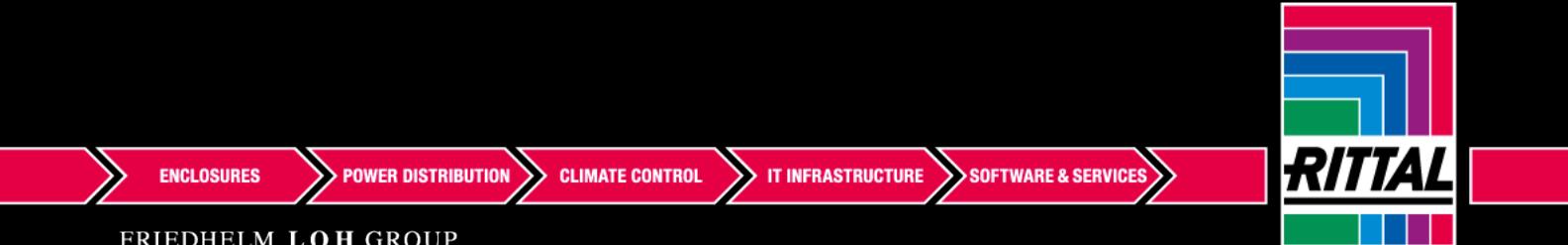

SV 9340.560 - OMアダプター スプリングクリップ付き



Features

品番	SV 9340.560
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	シャーシRAL 7035
定格電流 最大	32 A
定格電圧	690 V、三相
適用バスバーシステム間隔	60 mm
マウントレールタイプ	サポートフレーム、1 x TS 45D、1 x TS 45D-V
極数	3 極
サポートフレームサポート	Yes
寸法：	幅: 45 mm 高さ: 272 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 - 6 mm ²
マウントレール、数/高さ	2 / 10 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
サポートフレーム (幅 x 高さ)	45 mm x 237 mm

Features

1パック	1 個
純質量	0.28
総質量	0.293
銅の含有量 (kg / 個)	0.027
関税率番号	85369095
EAN	4028177664234
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Approvals	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書