



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

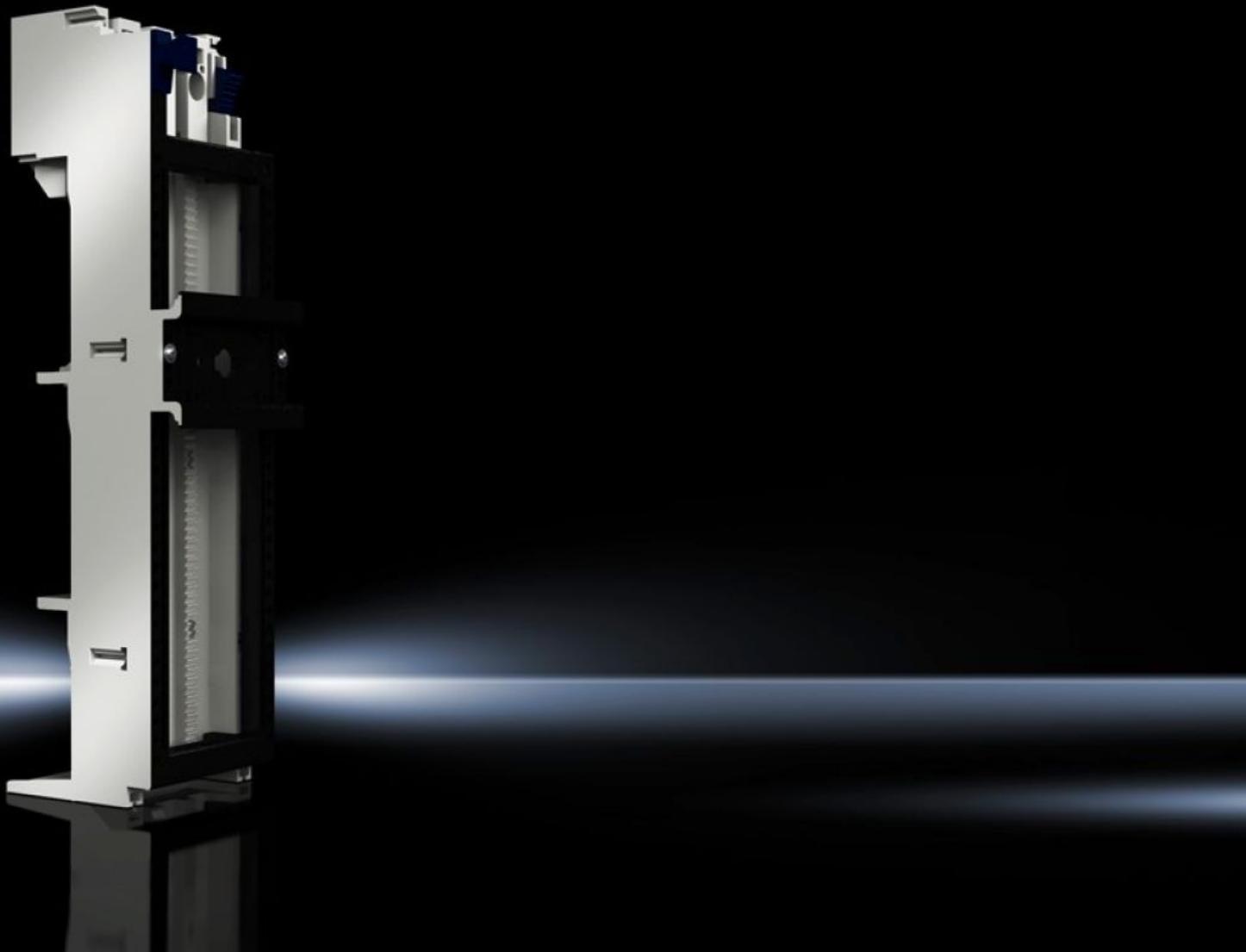

## SV 9340.660 OMアダプター

State: 2026/02/03 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://rittal.com/jp-ja))

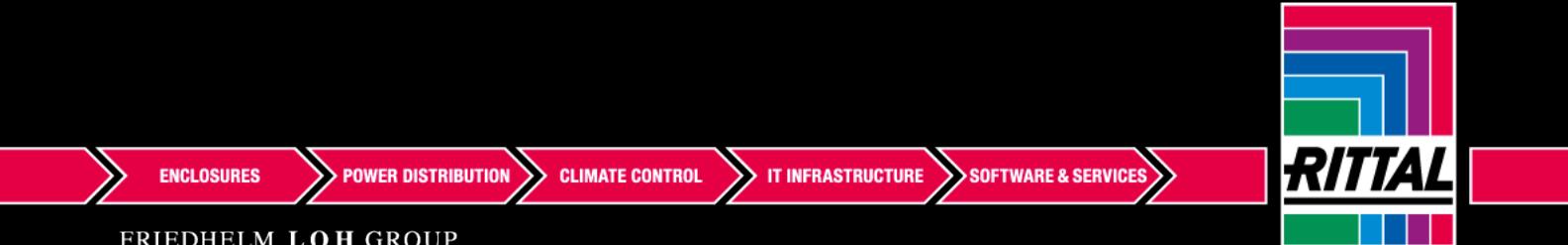

# SV 9340.660 - OMアダプター スプリングクリップ付き



## Features

品番	SV 9340.660
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	シャーシRAL 7035
定格電流 最大	32 A
定格電圧	690 V、三相
適用バスバーシステム間隔	60 mm
マウントレールタイプ	サポートフレーム、1 x TS 55D
極数	3 極
寸法：	幅: 55 mm 高さ: 208 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
マウントレール、数/高さ	1 / 10 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
サポートフレーム (幅 x 高さ)	55 mm x 170 mm
1パック	1 個

# Features

---

純質量	0.29
総質量	0.315
銅の含有量 (kg / 個)	0.027
関税率番号	85369095
EAN	4028177502680
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Approvals

---

Approvals	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書