
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.



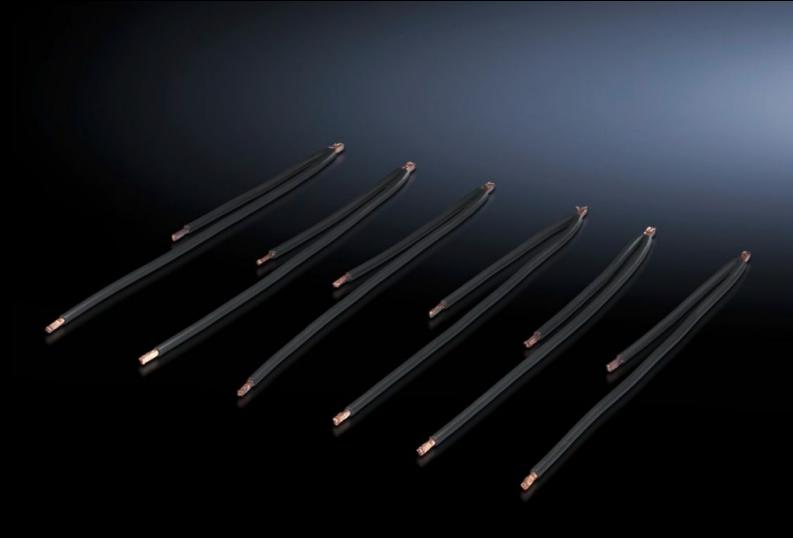

SV 9340.820 ツインケーブル

State: 2025/11/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9340.820 - ツインケーブル スプリングクリップ 2.5 ~ 16 mm² 付きの OMアダプター用

アダプターごとに最大2個の開閉器の個別接続用の、処理済みの接続配線。



Features

| 品番 | SV 9340.820 |
|----------------|---|
| 製品説明 | アダプター1個に対して最大2台の開閉器の取り付けに用いる、端 子装着済みの接続ケーブルです。 |
| 材質 | 絶縁 PVC 温度耐性 105 °C まで 両端超音波圧接 |
| AWG | $AWG 10 = 5.26 mm^2 \boxtimes 6 mm^2$ |
| 注記: | AWG = 米国ワイヤーゲージ |
| 寸法: | 長さ: 140 mm, 250 mm |
| 1パック | 6 個 |
| 純質量 | 0.138 |
| 総質量 | 0.16 |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.013 |
| 関税率番号 | 85444290 |
| | |

© Rittal 2025

Features

| EAN | 4028177583573 |
|------------|---------------|
| ETIM 9 | EC000839 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

Approvals

| Explanations | CE適合宣言書 |
|--------------|-----------|
| | UKCA適合宣言書 |

© Rittal 2025 3