


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

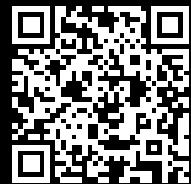

## SV 9340.830 ツインケーブル

State: 2026/01/11 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.830 - ツインケーブルスプリングクリップ 2.5 ~ 16 mm<sup>2</sup> 付きの OMアダプター用

アダプターごとに最大2個の開閉器の個別接続用の、処理済みの接続配線。



## Features

品番	SV 9340.830
製品説明	アダプター 1 個に対して最大 2 台の開閉器の取り付けに用いる、端子装着済みの接続ケーブルです。
材質	絶縁 PVC 温度耐性 105 °C まで 両端超音波圧接
AWG	AWG 8 = 8.37 mm <sup>2</sup> □ 10 mm <sup>2</sup>
注記：	AWG = 米国ワイヤーゲージ
寸法：	長さ: 140 mm, 250 mm
1パック	6 個
純質量	0.18
総質量	0.248
銅の含有量 (kg / 個)	0.02
関税率番号	85444290

# Features

---

EAN 4028177673861

ETIM 9 EC000839

ECLASS 8.0 27400613

# Approvals

---

Explanations  
CE適合宣言書  
UKCA適合宣言書