



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

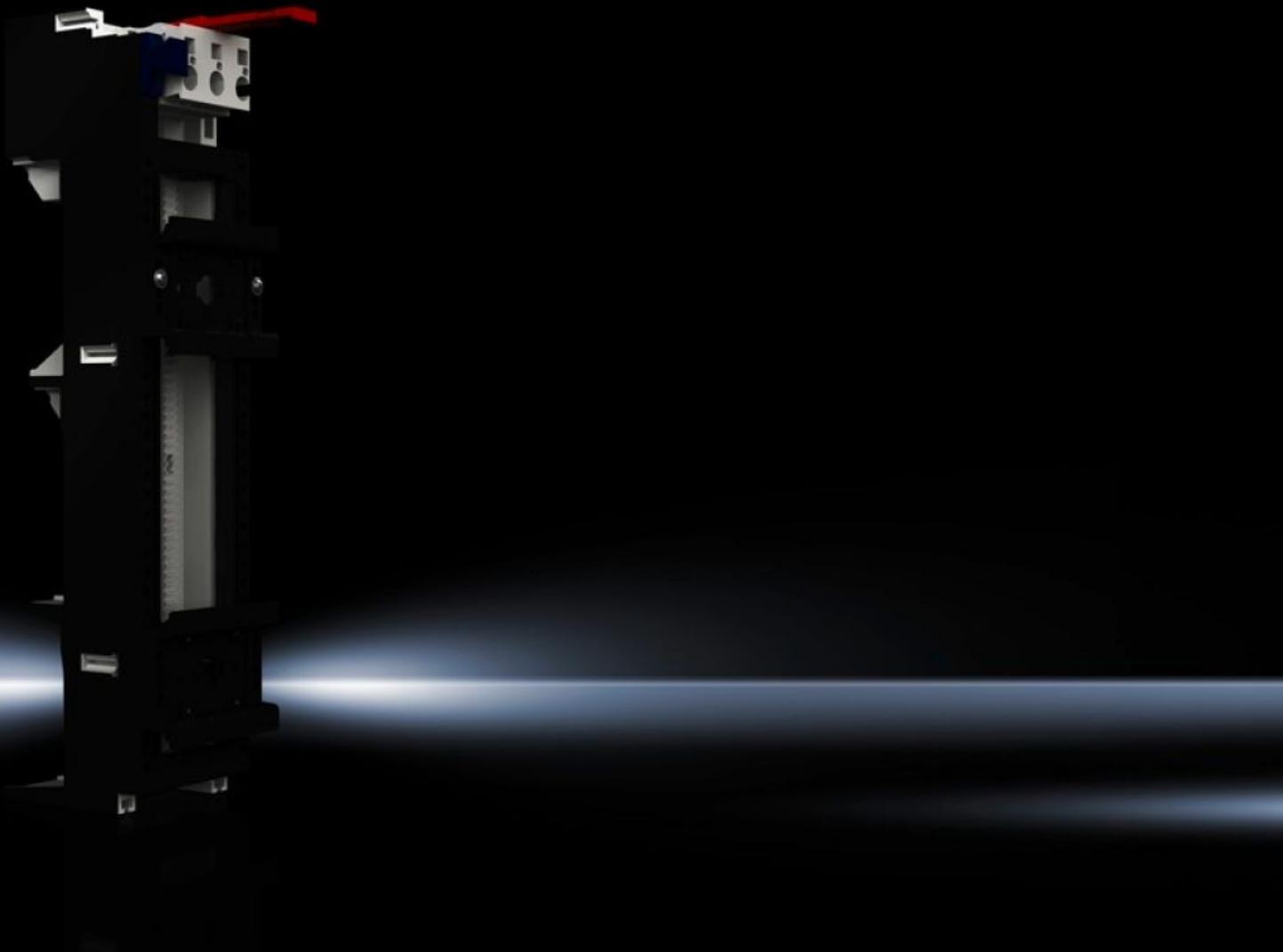

SV 9340.910 OMアダプター

State: 2026/01/15 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

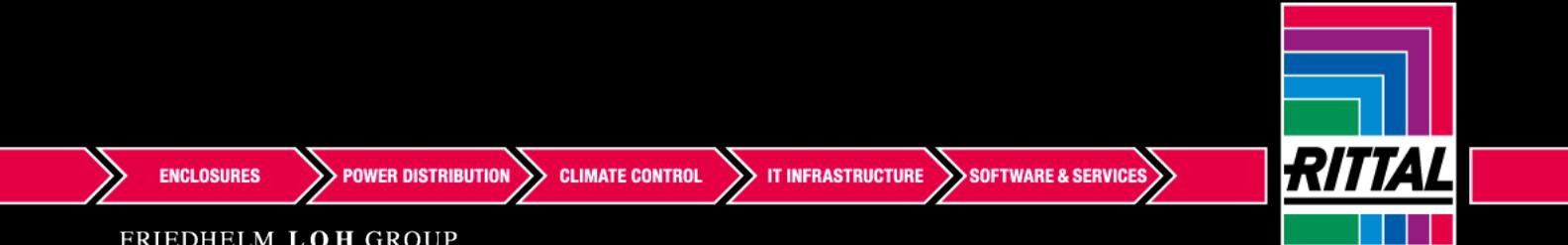

SV 9340.910 - OMアダプター 差し込み式ケーブル引き出し付き



Features

品番	SV 9340.910
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	シャーシRAL 7035
同梱品	主接点 (3個所、1.5~4 mm ²) 付きコネクタ
定格電流 最大	25 A
定格電圧	690 V、三相
適用バスバーシステム間隔	60 mm
マウントトレールタイプ	サポートフレーム、1 x TS 45D、1 x TS 45D-V
極数	3 極
Connector outlet	主接点 (3個所、1.5~4 mm ²) 付きコネクタ
寸法：	幅: 45 mm 高さ: 208 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 - 4 mm ²

Features

マウントレール、数/高さ	2 / 10 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
サポートフレーム (幅 x 高さ)	45 mm x 170 mm
1パック	1 個
純質量	0.201
総質量	0.289
銅の含有量 (kg / 個)	0.025
関税率番号	85369095
EAN	4028177555464
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Approvals	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書