


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

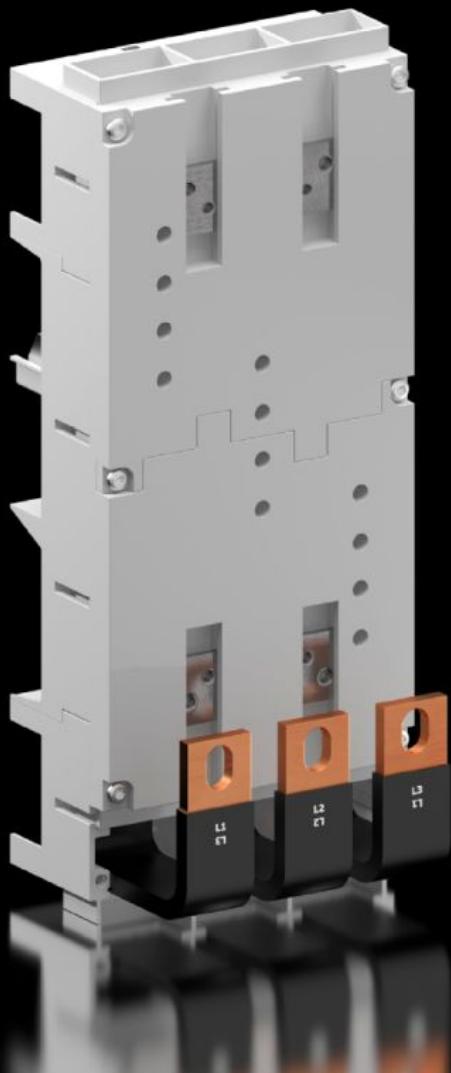

SV 9345.720 CBユニットアダプター

State: 2026/02/03 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.720 - CBユニットアダプター 3 極

サーキットブレーカーの多様な、そして簡素化された取り付けを実現する CB ユニットアダプター。



Features

品番	SV 9345.720
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
同梱品	接続テープ スライドブロック
定格電流 最大	400 A
定格電圧	690 V、三相
電気的数値 UL (SCCR)	65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 400 A、DIVQ / 7
ケーブル引き出し口	上
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記：	出力出口：スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります
極数	3 極

Features

寸法 :	幅: 140 mm 高さ: 345 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
適用メーカー (タイプ)	Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A) GE (FG400) Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW) Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400) Schrack (MC3) Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63) Terasaki (E400, S400, H400, L400)
取得認証	UL
1パック	1 個
純質量	2.88
総質量	2.98
銅の含有量 (kg / 個)	1.533
関税率番号	85369095
EAN	4028177680029
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Approvals	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
-----------	--

Approvals

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書