
 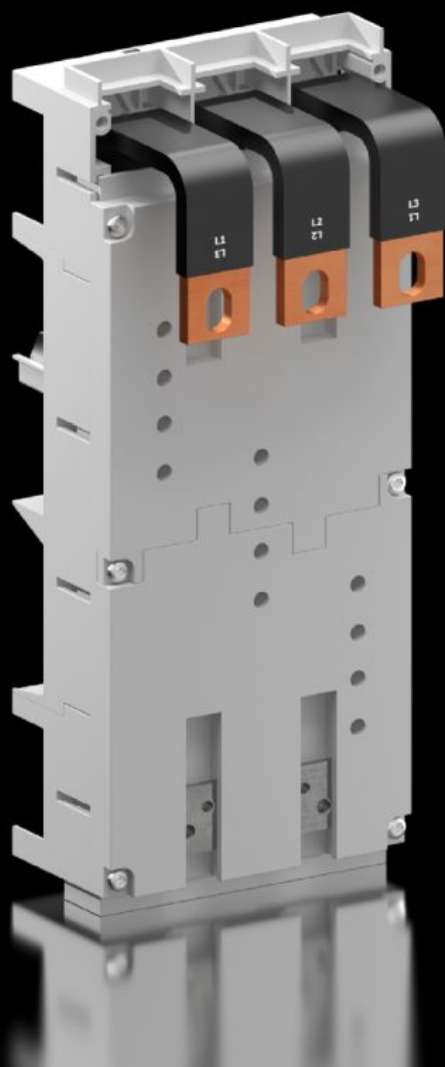


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9345.730

## CBユニットアダプター

State: 2026/04/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9345.730 - CBユニットアダプター 3 極

サーキットブレーカーの多様な、そして簡素化された取り付けを実現する CB ユニットアダプター。



## Features

品番	SV 9345.730
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
同梱品	接続テープ スライドブロック
定格電流 最大	400 A
定格電圧	690 V、三相
電氣的数値 UL (SCCR)	65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 400 A、DIVQ / 7
ケーブル引き出し口	下
適用バスバーシステム間隔	60 mm
注記：	出力出口：スイッチ出力または開閉器からの出力ケーブルとして記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります
極数	3 極

# Features

---

寸法：	幅: 140 mm 高さ: 345 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
適用メーカー (タイプ)	Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A) GE (FG400) Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW) Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400) Schrack (MC3) Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63) Terasaki (E400, S400, H400, L400)
取得認証	UL
1パック	1 個
純質量	2.831 kg
総質量	2.963 kg
銅の含有量 (kg / 個)	1.533
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
製品説明	SV Circuit-breaker component adaptor, 400 A, 690 V, 3-pole, cable outlet bottom, with connection straps

# Approvals

---

# Approvals

---

Approvals

ABS

DNV-GL

Lloyds Register of Shipping

UL + C-UL (listed)

---

Explanations

CE適合宣言書

UKCA適合宣言書