

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.613

RiLineX CB ユニットアダプター

State: 2026/07/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.613 - RiLineX CB ユニットアダプター

RiLineX CB ユニットアダプター (3 極、最大 250 A)、60 mm バスバーシステム用。ユニット幅は 105 mm です。スライドナット付き「ユニバーサル」タイプは、スイッチの取り付けの際に、最高の柔軟性を提供します。このアダプターには、工具を必要としない、半自動でバスバーの厚さ (5~10 mm) に調整される、はめ込み式取り付け機能が備わっています。ケーブル出口 (上方) 用バージョン。

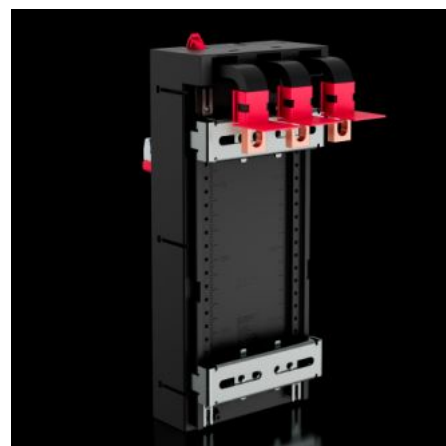

Features

品番	RX 9360.613
仕様	ユニバーサル
メリット	コンパクト サーキットブレーカー (MCCB) をボード上に直接設置 はめ込み式取り付け (250 A まで)、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能 市販のスイッチタイプを、エンクロージャー外で素早くかつ簡単に、事前組み立て可能
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 9005 RAL 35745
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB

Features

定格インパルス電圧 Uimp	8 kV
定格電圧	690 V AC 600 V AC (UL)
定格絶縁電圧 Ui	1,000 V
汚染度	3
極数	3 極
ケーブル引き出し口	上
電源接続	ねじ M8
断面	15 mm ² 6 mm ²
適用メーカー (タイプ)	「ダウンロード」にある選定支援を使用すると、適切なユニットアダプターを簡単に見つけることができます。
適用バスバーシステム	RiLineX RiLine60
基本周波数	50...60 Hz
湿度(結露無きこと)	10...90 %
適用バスバー	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
動作温度範囲	-25 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...75 °C
寸法：	幅: 109 mm 高さ: 251.4 mm 奥行: 62.8 mm
火災負荷	8.086 MJ/m ²

Features

1パック	1 個
純質量	1.47 kg
総質量	1.473 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	9.96
関税率番号	39269097
製品説明	RX CB ユニットアダプター 250A、3 極、ユニバーサルスフィックス仕様、ケーブル出口 (上方)、幅 105 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 PCF-declaration