Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






RX 9360.760 RiLineX ユニットアダプタ・

State: 2025/11/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



RX 9360.760 - RiLineX ユニットアダプター

RiLineX ユニットアダプター (65 A、3 極、接続ケーブルを含む)、幅 54 mm、60 mm バスバーシステム用。工具を使わずに調整可能なサポートレールが装備されており、機器をはめ込み式で取り付けることができます。

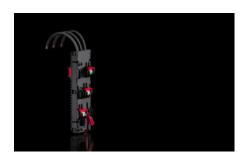

Features

品番	RX 9360.760
仕様	電源接続ケーブル付き
メリット	トップハットレール (DIN レール) 取り付け用機器 (例えば、モー
	タースターター) を取り付けるために
	接続ケーブル (コネクター等取り付け加工済み)
	サポートレールのシンプルなプラグインロック
	オプションのユニットシフト保護
	はめ込み式取り付け、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能
	簡単な取り付け
	コーディネートされたアクセサリーによる品目数の削減
材質	ポリアミド (PA 6)
	耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 9005
	RAL 35745
接続ケーブル(AWG)	AWG 6
Rated current of round	65 A
conductor	

© Rittal 2025

Features

Rated current of round conductor (UL)	65 A
ケーブル引き出し口	上
適用バスバーシステム間隔	60 mm
接続ケーブル長さ	130 mm
	3 極
適用バスバーシステム	RiLineX RiLine60
寸法:	幅: 54 mm 高さ: 240 mm 奥行: 37 mm
マウントレール、数/高さ	1 / 10 mm
適用バスバー	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
定格電圧	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
過電圧カテゴリー	4
汚染度	3
規格:	IEC 61 439-1/-2 UL 508
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
動作温度範囲	-5 °C55 °C
保管温度範囲	-25 °C75 °C

© Rittal 2025 3

Features

湿度(結露無きこと)	1090 %
1パック	4 個
純質量	1.84
総質量	1.883
銅の含有量 (kg / 個)	0.145
関税率番号	85369095
EAN	4028177996991
ETIM 9	EC001531

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書

© Rittal 2025 4