

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.798

RiLineX ユニットアダプター

State: 2026/02/13 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.798 - RiLineX ユニットアダプター

ユニットアダプター 72 mm、100 A、市販のサーキットブレーカー用プレスフィットパターンが備わっています。

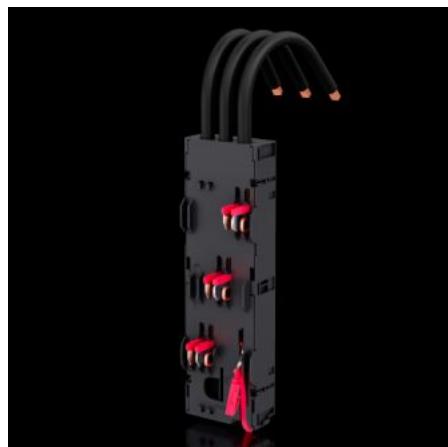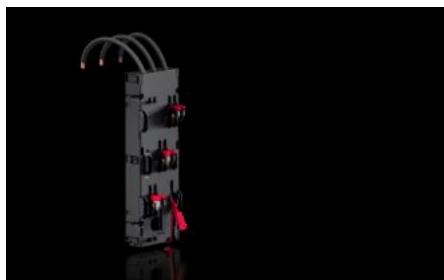

Features

品番	RX 9360.798
仕様	電源接続ケーブル付き
メリット	トップハットレール (DIN レール) 取り付け用機器 (例えば、モータースターター) を取り付けるために 接続ケーブル (コネクター等取り付け加工済み) サポートレールのシンプルなプラグインロック オプションのユニットシフト保護 はめ込み式取り付け、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能 簡単な取り付け コーディネートされたアクセサリーによる品目数の削減
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 9005 RAL 35745
接続ケーブル (AWG)	AWG 4

Features

Rated current of round conductor	80 A
Rated current of round conductor (UL)	80 A
電気的数値 UL (SCCR)	100 kA - 600 V、ヒューズ クラス J 最大 200 A、JDDZ / 7 65 kA - 480 V、ブレーカー 最大 70 A、DIVQ / 7 50 kA - 480 V, コンビネーションモーターコントローラー、最大 100 A、NKJH/7 30 kA - 600 V、コンビネーションモーターコントローラー、最大 75 A、NKJH/7
ケーブル引き出し口	上
適用バスバーシステム間隔	60 mm
極数	3 極
適用バスバーシステム	RiLineX RiLine60
寸法：	幅: 72 mm 高さ: 239.4 mm 奥行: 36.6 mm
適用バスバー	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
定格電圧	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
過電圧カテゴリー	4
汚染度	3
規格：	IEC 61 439-1/-2 UL 508

Features

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
Operation humidity max.	90 %
動作温度範囲	-5 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...75 °C
湿度(結露無きこと)	10...90 %
1パック	1 個
純質量	0.7
総質量	0.702
銅の含有量 (kg / 個)	0.246
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001531

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書