


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

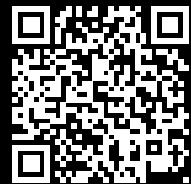

RX 9363.110

RiLineX NH ヒューズスイッチディ  
スコネクター

State: 2026/02/25 (Source: rittal.com/jp-ja)



FRIEDHELM LOH GROUP

# RX 9363.110 - RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター

RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 1、マウンティングプレート用。カバーはロック可能、封印可能で、視覚的ヒューズモニタリングを備えています。電圧チェックは、カバー上の統合測定ポイントから安全に行うことができます。メンテナンスを容易にするため、NH ヒューズスイッチディスコネクターにはパーキングポジションが備わっています。接続仕様は、ねじ留め式 (M10)。



## Features

品番	RX 9363.110
仕様	マウンティングプレート取り付け用
メリット	カバー：ロック可能、封印可能 別の開口部からの電圧チェック 工具を使用せずに、ケーブル引出口の変更 (改造) が可能 メンテナンス作業をより容易にするためのパーキングポジション すべてのバリエーションに、電子式ヒューズ監視も搭載
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトトレール：電解銅、銀メッキ
塗装色	RAL 9005 RAL 35745
for mounting plate assembly	Yes

# Features

ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	ねじ M10
定格絶縁電圧 Ui	1,000 kV
定格電流 最大	250 A
定格作動電流 最大	250 A
定格電圧	690 V AC
適用NHヒューズサイズ	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法 :	幅: 181.8 mm 高さ: 298 mm 奥行: 110.5 mm
動作温度範囲	-5 °C...35 °C
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
極数	3 極
使用カテゴリー	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A) DC-21B (440 V/100 A)
汚染度	3
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
火災負荷	33.55 MJ/m <sup>2</sup>
電力損失 (熱損失)、最大	42 W
Heat loss per fuse insert (max.)	23 W

## Features

---

1パック	1 個
純質量	2.2 kg
総質量	2.209 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.57
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001040
製品説明	RX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 1、250 A、3 極、ボルト M10、マウンティングプレート取り付け用

## Approvals

---

Explanations CE適合宣言書