


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

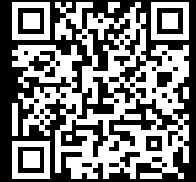

RX 9363.210

RiLineX NH fuse-switch disconnecter

State: 2025/09/08 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.210 - RiLineX NH fuse-switch disconnecter

RiLineX NH ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 2、マウンティングプレート用。カバーはロック可能、封印可能で、視覚的ヒューズモニタリングを備えています。電圧チェックは、カバー上の統合測定ポイントから安全に行うことができます。メンテナンスを容易にするため、NH ヒューズスイッチディスコネクターにはパーキングポジションが備わっています。接続仕様は、ねじ留め式 (M10)。

Features

品番	RX 9363.210
仕様	マウンティングプレート取り付け用
メリット	カバー：ロック可能、封印可能 別の開口部からの電圧チェック Tool-free changeover of the cable outlet メンテナンス作業をより容易にするためのパーキングポジション All variants also available with electronic fuse monitoring
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトレール：電解銅、銀メッキ
塗装色	RAL 9005 RAL 35745
for mounting plate assembly	Yes
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	ねじ M10
Rated insulation voltage	1,000 kV
定格作動電流 最大	400 A
定格電圧	690 V AC

Features

適用NHヒューズサイズ	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法：	幅: 209 mm 高さ: 299 mm 奥行: 129 mm
動作温度範囲	-5 °C...35 °C
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
極数	3 極
汚染度	3
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
Power dissipation (max.)	71 W
1パック	1 個
純質量	3.25
総質量	3.452
銅の含有量 (kg / 個)	1.32
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001040

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------