

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9364.004

RiLineX ヒューズホルダー

State: 2026/06/01 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9364.004 - RiLineX ヒューズホルダー

小型の RiLineX ヒューズホルダー クラス CC、60 mm バスバーシステム用。シリンダーヒューズ、クラス CC、30 A 用、光学式 LED ヒューズ監視付き。シリンダーヒューズとの確実な接触を確保するため、ユニットには、開けた状態でロック可能、閉じた状態で封印可能な、特殊なヒューズホルダーが採用されています。スプリングクランプ端子 (最大 6 mm²、角度 45°) は、導線の接続を容易にします。このユニットは工具不要の、はめ込み式取り付けに適しており、半自動式バー厚適合機能 (5 および 10 mm 用) を備えています。電子式ヒューズ監視を含む。

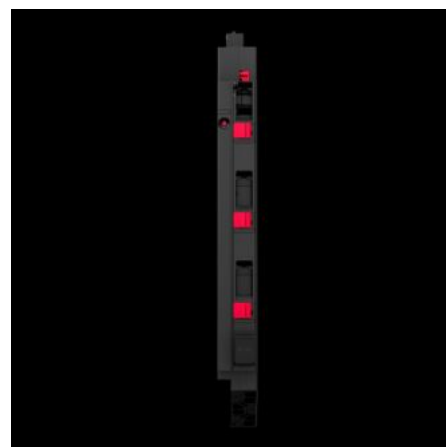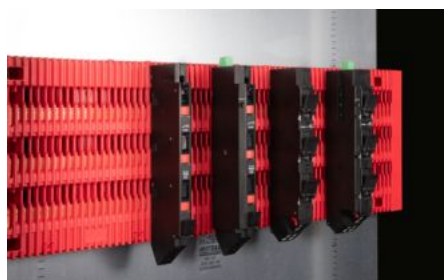

Features

品番	RX 9364.004
メリット	<p>はめ込み式取り付け、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能</p> <p>For Class CC fuse to UL 248-4</p> <p>UL-listed, approved to UL 4248</p> <p>Innovative swivel mechanism, selective replacement of individual fuse inserts supported</p> <p>Readily accessible push-in connections in the lower section</p> <p>Fuse removal tools included with the supply</p> <p>Can be locked and prepared for a lead seal</p> <p>電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)</p>
材質	<p>ポリアミド (PA 6)</p> <p>耐燃性 UL 94-V0 適合</p>

Features

General colour	RAL 9005 RAL 35745
定格電流 (最大)	30 A
電源接続	スプリングクリップ
定格電圧	600 V AC
電気的数値 UL (SCCR)	200 kA - 600 V、ヒューズ クラス CC 最大 30 A、JDDZ / 7
極数	3 極
寸法：	幅: 27 mm 高さ: 263 mm 奥行: 123.5 mm
スリーブ端子付き丸型ケーブル (細線) の接続	1.5 - 6 mm ²
適用バスバー	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
ヒューズリンク	Class CC
適用ヒューズタイプ (Class)	ヒューズ、クラス CC
1パック	4 個
純質量	1.2 kg
総質量	1.406 kg
関税率番号	85369095

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------