


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

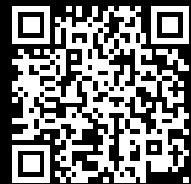

# SV 9393.561

## 变流器

State: 2026/02/07 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.561 - 変流器

## Features

品番	SV 9393.561
仕様	出力電圧 333 mV
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 9005
同梱品	差し込み脚 2 個 絶縁保護キヤップ 2 個 プライマリーレールクランプ x 1 グラブねじ 2 本
適用バスバー	60 x 15 2 x 50 x 10
Primary current	800 A
規格：	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV 規則 3
寸法：	幅: 85 mm 高さ: 108 mm 奥行: 30 mm
動作温度範囲	-5 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...75 °C
湿度(結露無きこと)	10...90 %

# Features

---

基本周波数 50...60 Hz

Accuracy Class 0.5

Insulation material (class) F

1パック 1 個

純質量 0.32

総質量 0.331

関税率番号 85043129

EAN 4028177049383

ETIM 9 EC002048

# Approvals

---

Explanations CE適合宣言書