


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

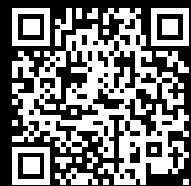

# SV 9393.567

## 变流器

State: 2026/02/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.567 - 変流器

## Features

品番	SV 9393.567
仕様	出力電圧 333 mV
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 9005
同梱品	差し込み脚 2 個 絶縁保護キヤップ 4 個 プライマリーレールクランプ 2 個 グラブねじ 4 本
適用バスバー	2 x 80 x 10 60 x 60
Primary current	1,250 A
規格：	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV 規則 3
寸法：	幅: 105 mm 高さ: 132 mm 奥行: 30 mm
動作温度範囲	-5 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...75 °C
湿度(結露無きこと)	10...90 %

# Features

---

基本周波数	50...60 Hz
Accuracy Class	0.5
Insulation material (class)	F
1パック	1 個
純質量	0.435
総質量	0.444
関税率番号	85043129
EAN	4028177049772
ETIM 9	EC002048

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------