

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PK 9515.000

PKポリカーボネートターミナル
ボックス

State: 2026/01/16 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

PK 9515.000 - PKポリカーボネートターミナルボックス 打ち抜き穴なし

ウォール型キャビネット、グラスファイバー強化型ポリカーボネート製。保護等級 IP 66。クイックリリースファスナー付きカバーがメンテナンスを迅速にします。自己消火性の材料を使用しているため安全です。

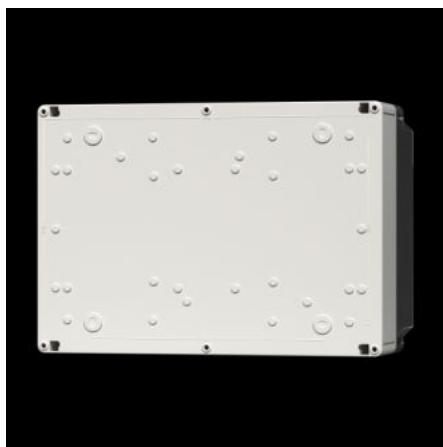

Features

品番	PK 9515.000
仕様	PK ボックス、カバー (開口部なし) 付き
製品説明	使用周囲温度範囲 : -35 °C ~ +80 °C。記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
材質	エンクロージャー : グラスファイバー強化型ポリカーボネート製 カバー(グレー) : グラスファイバー強化型ポリカーボネート、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 カバースクリュー : ポリアミド シールドプラグ : ポリエチレン
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	エンクロージャー、カバー付き カバースクリュー 壁面固定ねじ用シールドプラグ
Protection category NEMA	NEMA 4X
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IKコード	IK08
寸法：	幅: 180 mm 高さ: 110 mm 奥行: 111 mm
動作温度範囲	-35 °C...80 °C
基材	ポリカーボネート
1パック	2 個
純質量	0.84
総質量	1.04
関税率番号	94037000
EAN	4028177139534
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	C-UL DNV-GL UL
Explanations	CE適合宣言書