

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



PK 9524.100

PKポリカーボネートターミナル  
ボックス

State: 2026/02/06 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9524.100 - PKポリカーボネートターミナルボックス 打ち抜き穴なし

ウォール型キャビネット、グラスファイバー強化型ポリカーボネート製。保護等級 IP 66。クイックリリースファスナー付きカバーがメンテナンスを迅速にします。自己消火性の材料を使用しているため安全です。

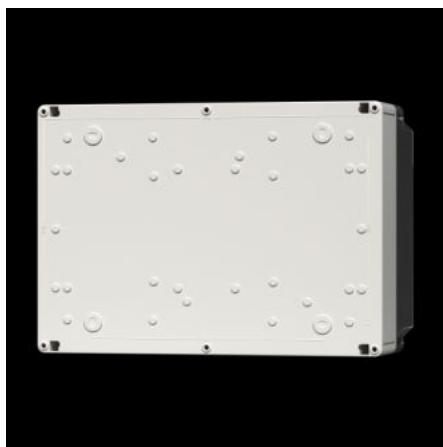

## Features

---

品番	PK 9524.100
仕様	PK ボックス、透明カバー付き
製品説明	使用周囲温度範囲 : -35 °C ~ +80 °C。記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
材質	エンクロージャー : グラスファイバー強化型ポリカーボネート製 カバー、透明 : ポリカーボネート、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 カバースクリュー : ポリアミド シールドプラグ : ポリエチレン
塗装色	RAL 7035

---

# Features

同梱品	エンクロージャー、カバー付き カバースクリュー 壁面固定ねじ用シールドプラグ
Protection category NEMA	NEMA 4X
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IKコード	IK08
寸法：	幅: 360 mm 高さ: 254 mm 奥行: 165 mm
動作温度範囲	-35 °C...80 °C
基材	ポリカーボネート
1パック	1 個
純質量	1.72
総質量	1.92
関税率番号	94037000
EAN	4028177139916
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Approvals

Approvals	C-UL DNV-GL UL
Explanations	CE適合宣言書