


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

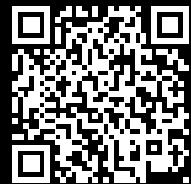

## SV 9635.300 ユニットアダプター

State: 2026/01/23 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9635.300 - ユニットアダプター 3 極

開閉器や保護装置をマウントできます。

## Features

品番	SV 9635.300
仕様	内蔵のヒューズホルダー付き
機能方法	ボード上の電気機器の機械的固定および直接的な接続に使用します
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 7035
注記：	記載してある仕様（テクニカルデータ）は、UL規格採用時と異なる場合があります
定格電流 最大	16 A
定格電圧	690 V (AC) 600 V (DC)
極数	3 極
適用ヒューズタイプ (Class)	CC
電気的数値 UL	Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
接続ケーブル (AWG)	AWG 14
接続ケーブル長さ	125 mm
マウントレール、数/高さ	1 / 10 mm
マウントレールタイプ	固定式

## Features

---

寸法 :	幅: 22.5 mm 高さ: 160 mm 奥行: 80 mm
1パック	1 個
純質量	0.124
総質量	0.134
銅の含有量 (kg / 個)	0.02
関税率番号	85369095
EAN	4028177817388
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書