

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.700

NHヒューズ断路器

State: 2026/04/25 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.700 - NHヒューズ断路器 サイズ 000

RiLine コンパクト バスバーシステム用。

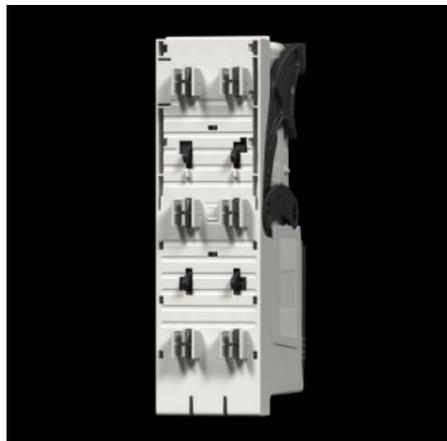

Features

品番	SV 9635.700
機能方法	接続されている消費機器の保護対策に使用します 検査穴は、ヒューズの接点への測定のためのアクセスを可能にします ケーブル引き出し口を上部に設ける場合は、NH ヒューズ スイッチ ディスコネクターを 180°回転させてボードに取り付ける必要があります
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 コンタクトレール：銀メッキされた硬銅
塗装色	RAL 7035
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
適用NHヒューズサイズ	000
定格作動電流 最大	125 A

Features

定格電圧	440 V (DC)、三相 690 V (AC)、三相
極数	3 極
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	サポート端子
丸型ケーブルの接続サイズ	2.5 - 50 mm ²
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	10 x 10 mm
寸法：	幅: 49.5 mm 高さ: 174.5 mm 奥行: 96 mm
1パック	1 個
純質量	0.52 kg
総質量	0.562 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.145
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
製品説明	LV HRC fused interrupter, size 000, 690 V (RiLine Compact)