


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

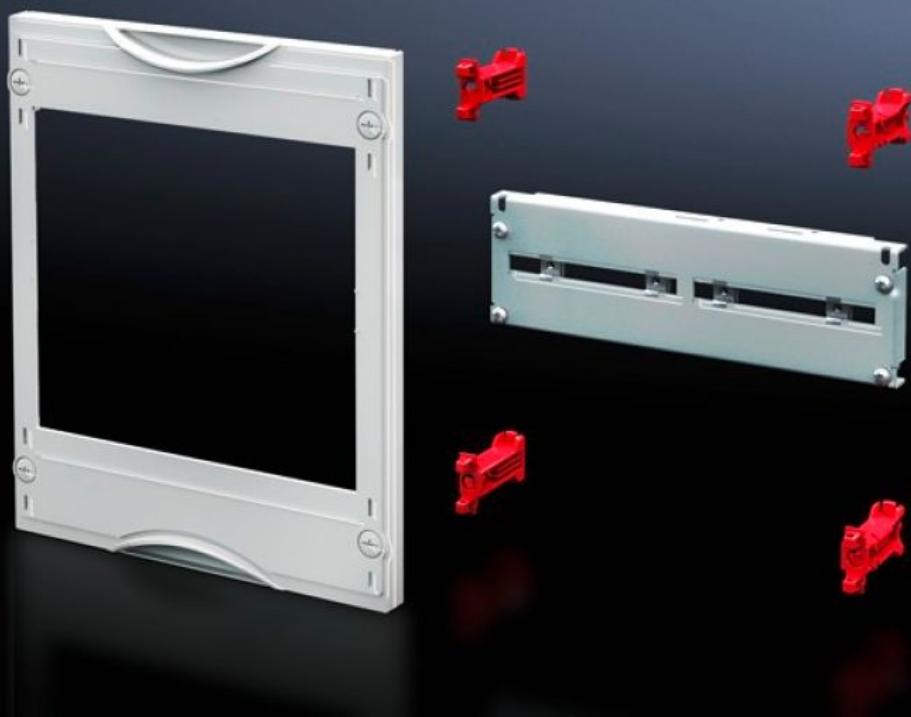

SV 9666.410

NH ヒューズスイッチディスコネクターモジュール

State: 2026/01/31 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.410 - NH ヒューズスイッチディスコネクターモジュール

マウンティングプレートの構築のための、NHヒューズ断路器の使用に適しています。カバーは封印できます。



Features

品番	SV 9666.410
製品説明	NH ヒューズスイッチディスコネクターをマウンティングプレートに取り付ける場合に使用します。カバーは封印可能。
材質	カバー：ポリスチレン クロスピーム：鋼板
塗装色	RAL 7035
同梱品	取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	NH ヒューズ スイッチディスコネクター サイズ 2 (9344.210/.230/.250) を 2 個、あるいはサイズ 3 (9344.310/.330/.350) を 1 個使用する場合は、モジュールユニットとして、仕切りクロスロッド 9666.420 と接触防止モジュール 9666.060 をご使用ください

Features

寸法：	幅: 250 mm 高さ: 450 mm
サイズ	幅ユニット (WU) = 250 mm/U: 1 高さユニット (U) = 150 mm/U: 3
適用品番	9344.210 9344.230 9344.250
適用サイズ	1 x Gr. 2
1パック	1 個
純質量	0.95
総質量	1.082
関税率番号	85369095
EAN	4028177676374
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608

Approvals

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------