


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

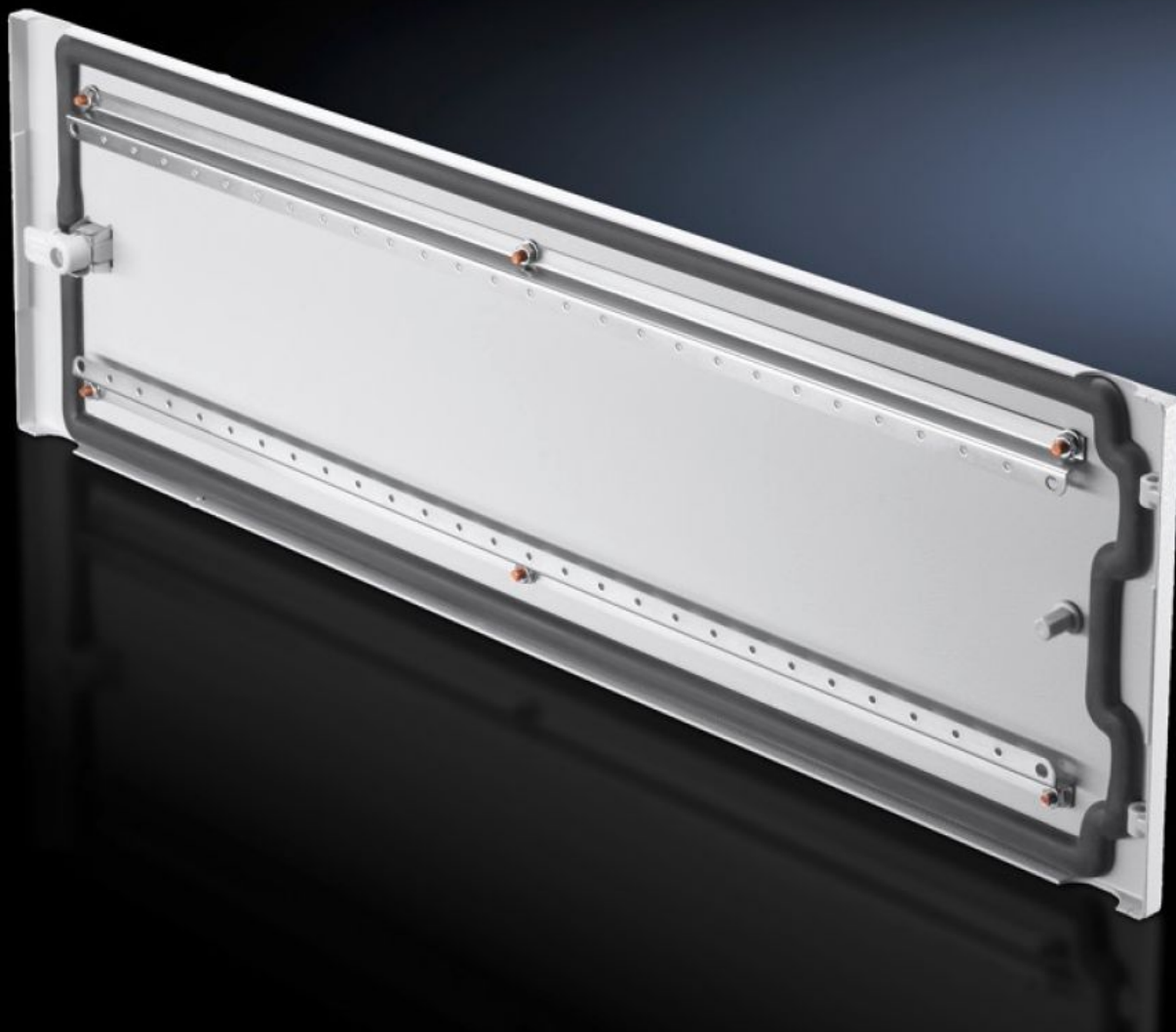

SV 9671.204

穴付きフランジ

State: 2026/03/11 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9671.204 - 穴付きフランジ 分割ドア用

ケーブルダクトやダクトホルダーなどのアクセサリーを扉の背面に取り付けるために、25 mm ピッチ穴付き分割ドアへの後付けに使用します。

Features

品番	SV 9671.204
製品説明	分割ドアへの後付けに使用します。穴付きフランジには 25 mm ピッチ穴があり、さまざまなアクセサリーを扉の背面に取り付けるために使用できます。例えば、ケーブルダクト、ダクトホルダーなどです。穴付きフランジの穴直径：4.5 mm
材質	鋼板、1 mm
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
長さ	298 mm
寸法：	長さ: 298 mm
適用	幅: = 400 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS	150 - 800 mm
1パック	10 個
純質量	0.87 kg
総質量	0.887 kg
関税率番号	39269097
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400501

Features

製品説明

SV 穴付きフランジ 分割ドア用、長さ: 298 mm、WH: 400x150-800 mm