


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

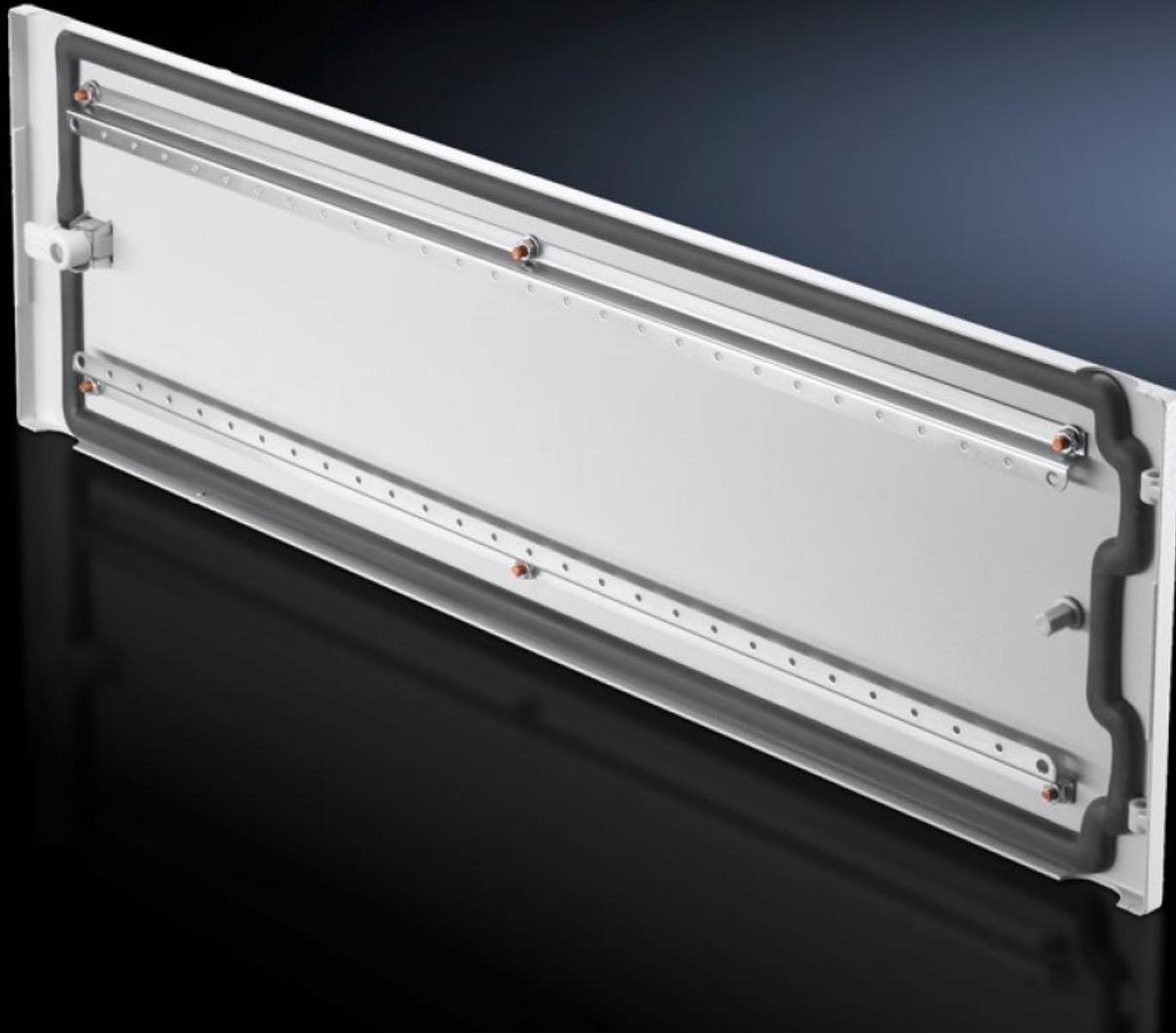

SV 9671.206 穴付きフランジ

State: 2025/12/18 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9671.206 - 穴付きフランジ分割ドア用

ケーブルダクトやダクトホルダーなどのアクセサリーを扉の背面に取り付けるために、25 mm ピッチ穴付き分割ドアへの後付けに使用します。

Features

品番	SV 9671.206
製品説明	分割ドアへの後付けに使用します。穴付きフランジには 25 mm ピッチ穴があり、さまざまなアクセサリーを扉の背面に取り付けるために使用できます。例えば、ケーブルダクト、ダクトホルダーなどです。穴付きフランジの穴直径：4.5 mm
材質	鋼板、1 mm
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
長さ	498 mm
寸法：	長さ: 498 mm
適用	幅: = 600 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_	150 - 800 mm
DOOR_HEIGHTS	
1パック	10 個
純質量	1.4
総質量	1.443
関税率番号	39269097
EAN	4028177619623
ETIM 9	EC002525

Features

ECLASS 8.0

27400501