


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

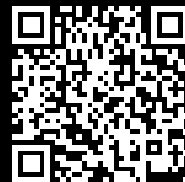

TS 9672.169

分割ドア

State: 2026/03/13 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 9672.169 - 分割ドア TS 用

ドアのヒンジは左右どちらにも取付けられます。



Features

品番	TS 9672.169
仕様	透視窓付き
製品説明	TS エンクロージャーのドアあるいはリアパネルの代わりに使用できます。分割ドアは上下方向に自由に組み合わせることができます。最上部と最下部にはそれぞれフロントトリムパネルの取り付けが必要になります。ドアのヒンジは左右どちらにも取り付けられます。透視窓なしのドア (高さ 600 ~ 1000 mm) では、モニターフレーム SZ 2305.000 が利用できます。標準で付属するダブルビットロックインサートは、TSロックインサート (Fタイプ) と交換可能。高さ 600 mm 以上ではクイックハンドルに取り替えることができます。
材質	鋼板、2 mm 透視ガラス板：単層安全ガラス、3 mm
表面	テクスチャーペイント

Features

塗装色	RAL 7035
同梱品	分割ウェブ ヒンジ ロック部品 取り付け部品を含む
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 800 mm
適用	幅: = 600 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54 (完全に組みあがったエンクロージャーの場合)
1パック	1 個
純質量	6.64 kg
総質量	8.3 kg
関税率番号	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204
製品説明	SV 分割ドア TS 用、透視窓付き、WH: 600x800 mm