

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9674.441 接続ブラケット

State: 2025/12/14 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9674.441 - 接続ブラケット

Maxi-PLS主バスバーシステムまたはFlat-PLS主バスバーシステムと、ブレーカー区画の分配バスバーシステムとの、穴を開けない結合用。

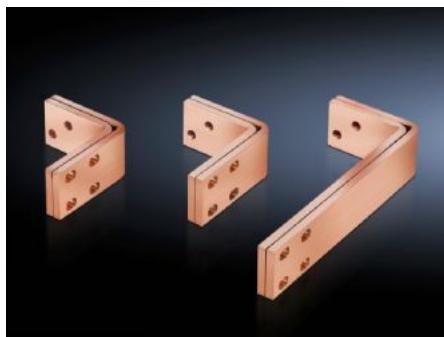

Features

品番	SV 9674.441
仕様	ルーフエリア/ボトムエリア用
製品説明	ヒューズブレーカーセクションの分電バスバーシステムへのMaxi-PLS あるいは Flat-PLS メインバスバーシステムとの接続に使用します(穴あけ不要)。
材質	E-Cu
同梱品	取り付け部品を含む
適用バスバー用途	L1/L2/L3
適用バスバーシステム	Maxi-PLS 1600 Maxi-PLS 2000
適用	エンクロージャータイプ: TS 8 奥行: = 600 mm
1パック	1 セット
純質量	8.208
総質量	9.12

Features

銅の含有量 (kg / 個) 9.56

関税率番号 74198090

EAN 4028177626874

ECLASS 8.0 27400613