


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.

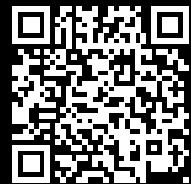

# SV 9676.710

## コネクタープレート

State: 2026/02/08 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.710 - コネクタープレート 圧着端子用

導体1個当たりバー2本から4本までの、圧着端子のFlat-PLSバスバーシステムへの接続用。



## Features

品番	SV 9676.710
製品説明	銅板製分電バスバーシステムへの圧着端子の接続に使用します。厚さ 10 mm のバスバーに適しています。
材質	接続プレート：E-Cu 製、ニッケルめっき処理 バスバークローム：ステンレス製
同梱品	固定部品を含む（ねじは含まれません）
取り付けについてのご注意	ねじの長さは、バスバー幅 B に合うように選ぶ必要があります。すなわち、長さ = B + 取り付け寸法。ねじは同梱品に含まれていません。 押し型ナット M10付きバスバー クローム
導体当たりバスバー	2
寸法：	ねじ: M10
固定サイズ	40 mm
1パック	1 個
純質量	0.1
総質量	0.12

## Features

---

銅の含有量 (kg / 個)	0.07
関税率番号	73269098
EAN	4028177625778
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

## Approvals

---

Approvals	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書