


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

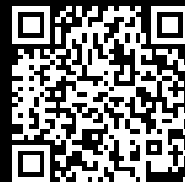

SV 9676.831

つめ付きインサートナット

State: 2025/08/03 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.831 - つめ付きインサートナット NHヒューズブレーカー用

ネジによる結合と組み合わせて、ブラケット結合器具などの接続要素の機械的結合に使用します。

Features

品番	SV 9676.831
製品説明	中心間隔 185 mm のバスバーシステム上に NH スリムライン ヒューズスイッチディスコネクター サイズ 00 を固定するために使用します。
材質	ステンレス
取り付けについてのご注意	さらに、ねじ M8 (亜鉛めっき、強度区分 8.8) が必要です ねじの長さ = バスバー幅 + 取り付け寸法 20 mm
適用バスバーシステム	Flat-PLS
寸法：	ねじ: M8
1パック	3 個
純質量	0.06
総質量	0.086
関税率番号	73181692
EAN	4028177697461
ETIM 9	EC001900
ECLASS 8.0	27400613