


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

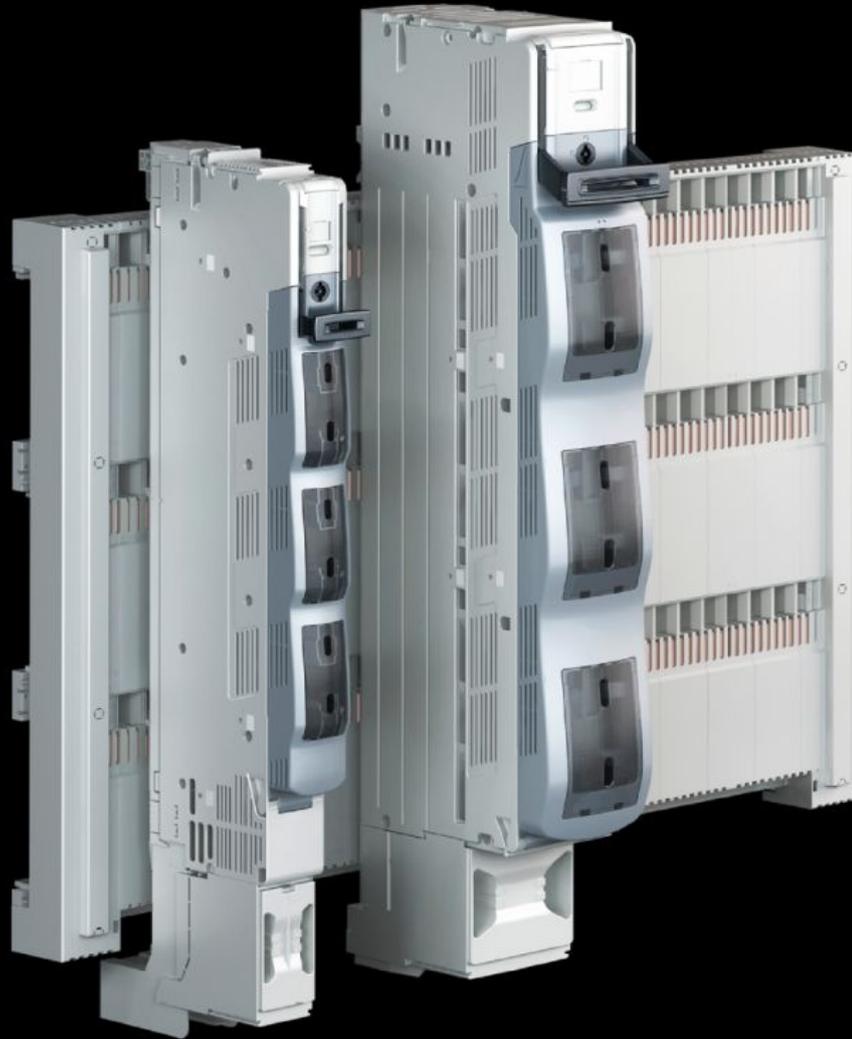

SV 9677.060

NH スリムライン スイッチディスコ ネクター

State: 2026/04/04 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.060 - NH スリムライン スイッチディスコネクター

極数 3、中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

Features

| | |
|-------------------|---|
| 品番 | SV 9677.060 |
| 仕様 | 極数 3、スイッチ付き |
| 機能方法 | 自動式スナップアクション機構により、オペレータに依存しないスイッチング ダブルブレークによる接点の確実な切り離し |
| 材質 | ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合 コンタクトレール：部分的に銀メッキされた硬銅 |
| 塗装色 | シャーシ RAL 7035 カバー：RAL 7001 ハンドルは、RAL 7016 |
| 適用NHヒューズサイズ | 00 |
| 適用バスバーシステム間隔 | 185 mm |
| ケーブル引き出し口 | 下 |
| 電源接続 | ねじ M8 |
| Installation type | クランプ固定式 |
| 極数 | 3 極 |
| 定格電圧 | 800 V (AC)、三相 |
| 定格作動電流 最大 | 160 A |

Features

| | |
|--------------------|---|
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク) |
| 変換器組み込み用 | Yes |
| 寸法： | 幅: 50 mm 高さ: 676 mm |
| 丸型ケーブルの接続サイズ | 1.5 - 95 mm ² |
| 適用バスバー | 高さ: 10 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 5.12 kg |
| 総質量 | 5.14 kg |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 1.072 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| 製品説明 | SV NH スリムラインスイッチディスコネクター、サイズ 00、160 A、800 V、3 極、ボルト M8、185 mm、ケーブル出口 (下方)、ねじ留め式 |

Approvals

| | |
|--------------|----------------------|
| Explanations | CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 |
|--------------|----------------------|